


30 中心孔 10 系列铝型材

铝型材

铝型材

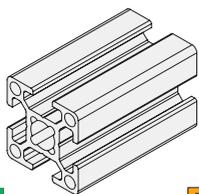


按图定制


自制 库存

材质	表面处理
A6063-T5	喷砂氧化


- 铝型材 30 系列，槽宽 8mm，适用于中度负载结构，及其结构框架、物料车、工作台、工厂车间隔断、展示架等。
- ▲ 如需要进行追加工艺，请参考技术信息。
- ▲ 长度 $L \leq 6000\text{mm}$ ，整根订购可不填。

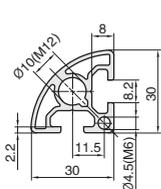


AA30-3030-2-R

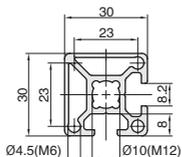


AA30-3030-2-N

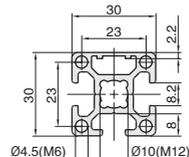


AA30-3030-3

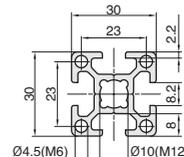


AA30-3030-4

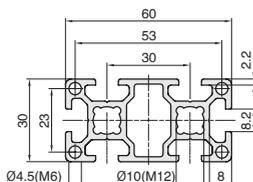


AA30-3060-6

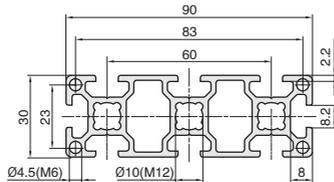


AA30-3090-8

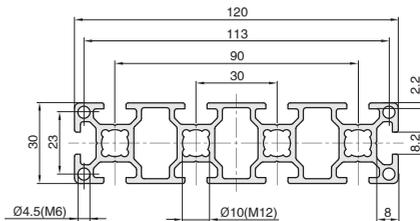


AA30-30120-10

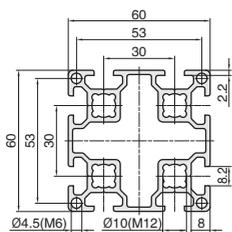

AA30-6060-8

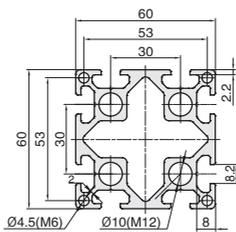

AA30-6060-8-H

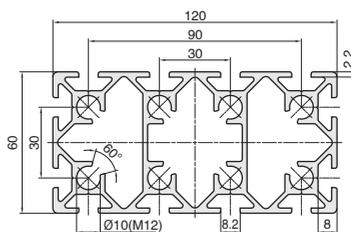

AA30-60120-12

04
中心孔
30系列

代号	产品描述	截面积 (mm ²)	惯性矩 I _x (cm ⁴)	惯性矩 I _y (cm ⁴)	弯矩 W _x (cm ³)	弯矩 W _y (cm ³)	参考米重 (kg/m)
AA30-3030-2-R	30 系列 30x30 2 槽 R 型	263.67	2.12	2.12	1.61	1.61	0.71
AA30-3030-2-N	30 系列 30x30 2 槽 N 型	322.14	2.95	2.95	1.96	1.96	0.87
AA30-3030-3	30 系列 30x30 3 槽	326.05	3.06	2.89	2.04	1.89	0.88
AA30-3030-4	30 系列 30x30 4 槽	319.18	2.91	2.91	1.94	1.94	0.86
AA30-3060-6	30 系列 30x60 6 槽	560.39	5.36	20.16	3.57	6.72	1.51
AA30-3090-8	30 系列 30x90 8 槽	801.61	7.81	62.65	5.21	13.92	2.16
AA30-30120-10	30 系列 30x120 10 槽	1043	10.25	141.14	6.8	23.56	2.816
AA30-6060-8	30 系列 60x60 8 槽	900.59	35.72	35.72	11.91	11.91	2.43
AA30-6060-8-H	30 系列 60x60 8 槽 重型	1115.91	42.38	42.38	14.13	14.13	3.01
AA30-60120-12	30 系列 60x120 12 槽	1715.51	75.37	254.65	25.12	42.44	4.63