

通用配件

方形拉手 / 固定型尼龙合页

■ 方形拉手




库存

材质	表面处理
铝合金	银色 / 发黑

● 用于门窗的安装；用螺钉螺母将把手顶与型材连接起来。

⚠ 如需发黑（-B）产品，请联系销售工程师。

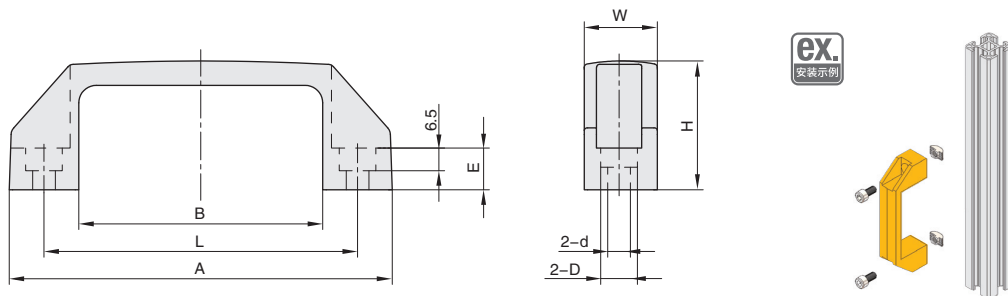

代号	配套应用	A	B	L	W	D	d	E	H
GAE-90L	全系列	107	70	90	21	10.5	6.5	12	37
GAE-120L	30/40/45 系列	138	100	120	25.5	15	8.5	16	43.5
GAE-180L	30/40/45 系列	200	159	180	28.5	15	8.5	16	52


■ 固定型尼龙合页



库存

材质	颜色
尼龙	黑色

● 用于门窗的安装；用螺钉螺母将门合页与型材连接起来。

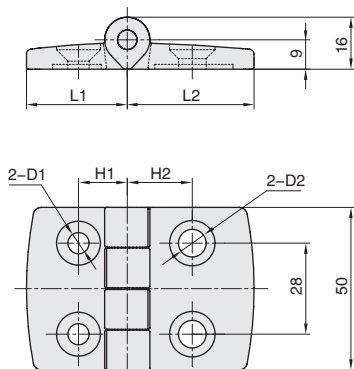

代号	H1	H2	L1	L2	D1	D2	参考重量 (g)
GCE-20-20	10	10	19	19	4.5	4.5	29
GCE-30-30	15	15	31	31	6.5	6.5	41
GCE-30-40	20	15	39	31	8.5	6.5	44
GCE-40-40	20	20	39	39	8.5	8.5	47
GCE-40-45	22.5	20	42	39	8.5	8.5	48.5
GCE-45-45	22.5	22.5	42	42	8.5	8.5	50
GCE-50-50	25	25	44	44	6.5	6.5	68

09
通用配件