

普通型磁吸

普通吸力·四磁芯

大批量
订购
bulk order


■强吸力·四磁芯



①代号	类型		材质		表面处理		颜色
			外壳	吸附板	吸附板	吸附板	外壳
MAAPCH	强吸力	四磁芯	PE	SUS4300	磨砂加工	-	透明
MAAPCJ			PBT		-	白色	

订购规格示例

①代号 - ②规格
MAAPCH - 70

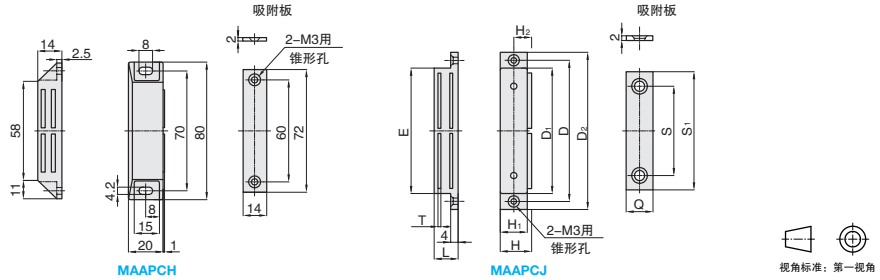

视角标准：第一视角

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAAPCH	70	5	0.04

型号		D	D ₁	D ₂	H	H ₁	H ₂	E	L	T	S	S ₁	Q	吸附板数量 (PCS)	附配螺钉 (PCS)	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②规格																	
MAAPCJ	77	77	86	68.4	17	15	9.5	63	13	1.5	20	30	11	2	6	4.8	0.054	
	77A	57	70	12	1	4											0.057	
	94	94	106	85.6	20.5	18	11.5	80	16	2	25	38	11.5	2	6	5.6	0.1	
	94A	65	79	1	4													



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



优惠价	1~9	10~
100%	100%	现询

■强吸力·双磁芯



①代号	类型		材质		表面处理	
			外壳	吸附板	外壳	吸附板
MAAPCD	强吸力	双磁芯	PE	SPCC	白色	镀锌
MAAPCE			黑色		镀锌	
MAAPCF	A1050P				褐色	镀青铜
MAAPCG			白色	镀锌		


订购规格示例

①代号 - ②规格
MAAPCD - 32

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAAPCD	32	1.5	0.012
MAAPCE	32A	3.5	
MAAPCD	37	2.5	0.017
	37A	5	
MAAPCF	38	3.5	0.020
	38A	5.5	

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAAPCG	35	3.5	0.02
	60	6	

*38/38A 吸附表面处理为镀青铜。

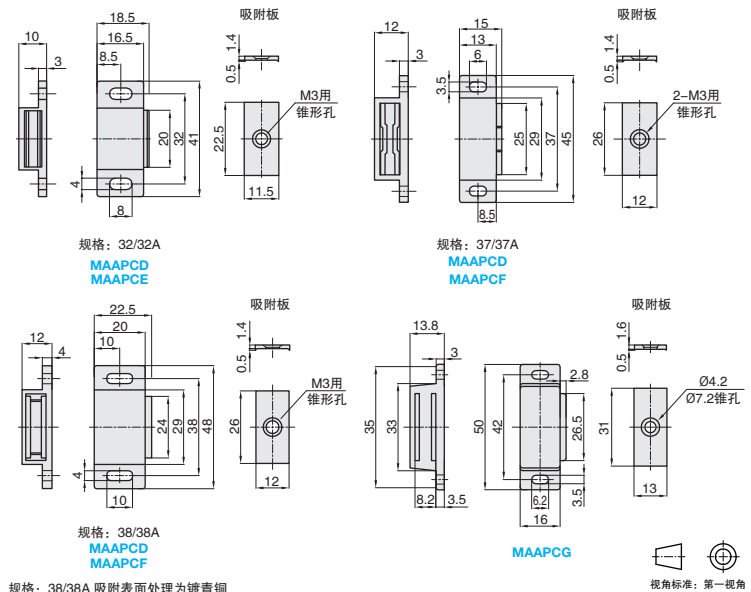

规格：38/38A 吸附表面处理为镀青铜

视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



优惠价	1~9	10~
100%	100%	现询