

# 普通磁吸





## ■超强吸力·多磁芯




**最大降幅 20%**


①代号	类型		M材质		M材质	
			外壳	吸附版	外壳	吸附版
MAAZSA	超强吸力	多磁芯	ZDC	SPCC	镀锌	镀锌

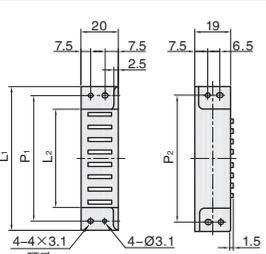

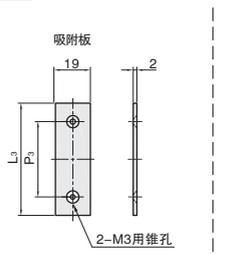


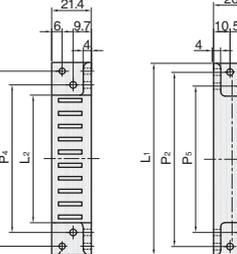

**MAAZSA**

 

使用示例

 

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格  
**MAAZSA - 40**

订购编号示例

①代号	型号		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>5</sub>	吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
	②规格	规格										
MAAZSA	30	40	40	20	22	30	30	12	-	-	3	0.06
	40	50	50	27	29	40	40	18	-	-	7	0.07
	50	61	41	43	50	50	27	-	-	-	11	0.11
	70	80	55	60	70	70	40	-	-	-	14	0.14
	80	105	69	75	95	95	55	80	80	-	15	0.21

数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1-50	51-100
交货期	通常	7工作日	现询


数量	1-9	10~
	价格	100%


## ■低吸力·有密封




**RoHS**


①代号	类型		M材质		颜色	
			外壳	吸附版	外壳	吸附版
MAAPCK MAAPCL	低吸力	有密封	PS	PS	白色	黑色

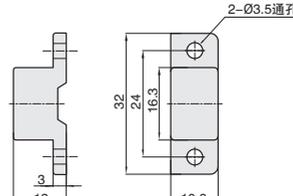

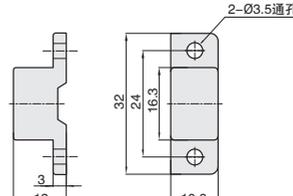

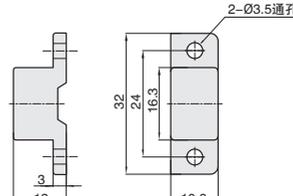

**MAAPCK**

 

视角标准：第一视角

①代号 - ②规格  
**MAAPCK - 24**

订购编号示例

①代号	型号		吸引力(kgf)	参考重量(kg/pcs)
	②规格	规格		
MAAPCK MAAPCL	24	规格	0.5	0.04

数量分类	小单	中大单	大单
	数量	1-50	51-100
交货期	通常	7工作日	现询

数量	1-9	10~
	价格	100%

G1 手柄手轮拉手  
合页门组件