

标准型搭扣

调整型





 
调整型

NEW 新产品
进口 产品






标准加工

① 代号	类型	M 材质	S 表面处理
BKFBMA	窄型	SPCC	镀彩锌
BKFBMB			
BKFSMA		无锁定装置	
BKFSMB		带锁定装置	
BKFSNA	宽嘴型	SUS304	滚筒抛光 震动抛光

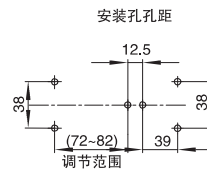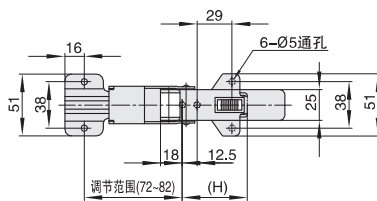


BKFBMA BKFBMB BKFSMA BKFSMB
窄型

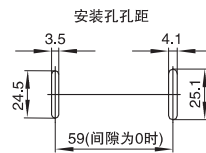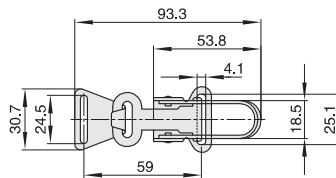 

BKFSNA
宽嘴型

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
BKFBMA	-	51

 

窄型

型号		L	拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格			
BKFBMA	51	54	58	0.21
BKFBMB				
BKFSMA				
BKFSMB				

宽嘴型

型号		拉伸承重 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格		
BKFSNA	31	60	0.257



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G1
门拉手柄/手轮
门拉手件/合页

分类目录



返回主目录

