
 


①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HKMSLA	中载型	L型	SUS304	拉丝
HKMSLB				镜面抛光

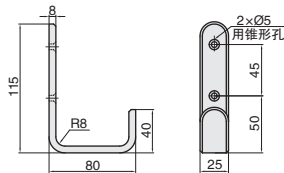

HKMSLA
HKMSLB



视角标准：第一视角



①代号
HKMSLA

型号	吊重 (N)	参考重量 (kg/pcs)
①代号		
HKMSLA	360	0.28
HKMSLB		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G1 手柄手轮拉手
合页/门组件

 



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HKHSJA	重载型	J型	SUS304	镜面抛光
HKHSTA		T型		

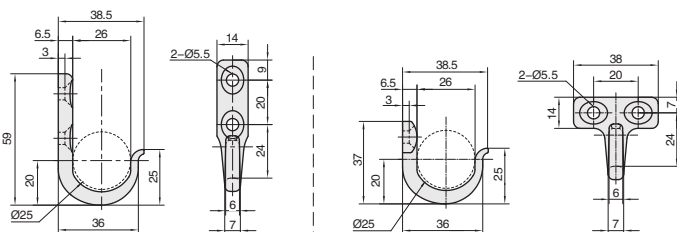

HKHSJA

HKHSTA

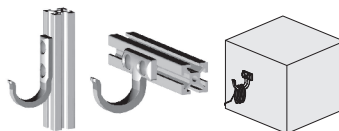

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格
HKHSJA - 59

型号	②规格	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号			
HKHSJA	59	196	0.04
HKHSTA	37		0.05



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

