


拆卸式合页

■平型·拔插型·锥孔型(不锈钢/碳钢)



①代号	类型	拔插方向	④材质	⑤表面处理
HGCSVE	拔插型 锥孔型/圆孔型	左侧	SUS304	-
HGCBWA			SPCC	
HGCSVF		右侧	SUS304	
HGCBWB			SPCC	

图示为左侧拔插型

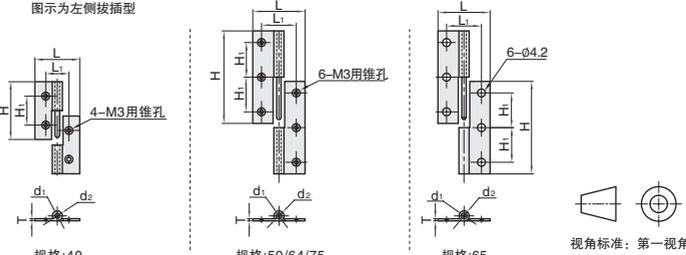

规格:40 规格:50/64/75 规格:65

视角标准:第一视角



①代号 - ②规格
HGCSVE - 40

G1 手柄手轮(拉手)
合页/门组件

型号		安装孔数	L	H	L ₁	H ₁	d ₁	d ₂	T	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)	
①代号	②规格											
HGCSVE	40	4孔安装	31	40	16	20	3.5	6.9	1.5	11	0.02	
HGCBWA	50		32	50	21					13	0.03	
HGCSVF	64		36	64	24	24	4	7		17	0.04	
HGCBWB	75	6孔安装	38	75	24	30	3	8	2	22	0.06	
HGCSVF	65		32	65	19	24		6		1.5	16	0.045



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■平型·拔插型·锥孔型(铝合金)



①代号	类型	拔插方向	④材质	⑤表面处理
HGCAXE	拔插型 锥孔型	左侧	A6063-T5	本色阳极氧化
HGCAXG				黑色阳极氧化
HGCAXF		右侧		本色阳极氧化
HGCAXH				黑色阳极氧化

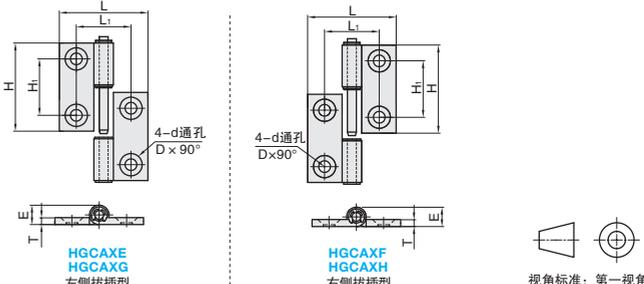

视角标准:第一视角



①代号 - ②规格
HGPZPA - 40

型号		L	H	L ₁	H ₁	E	T	D	d	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格										
HGCAXE	36	36	47	21	25	10	3.5	11	5.5	10	0.02
HGCAXG	48	48		32	30						0.03
HGCAXF	62	62	63	42	37	11	13	6.5	10	10	0.05
HGCAXH											



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询