

可拆卸合页

单折阶梯型 / 双折阶梯型

■单折阶梯型 / 双折阶梯型




①代号	类型		拔插方向	材质	表面处理
HGCSAA	单折阶梯型	圆孔型	左侧	SUS304	抛光
HGCSAB			右侧		

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGCSAA	-	60

型号		H	h	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格				
HGCSAA	60	14	3	7	0.04
HGCSAB	60A	16	5		

图示为左侧拔插型

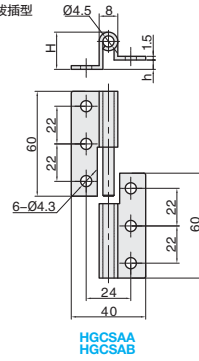

视角标准：第一视角