



拆卸式合页

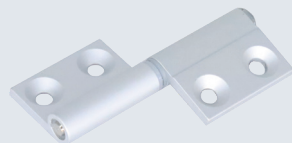


①代号	类型	拔插方向	④材质	⑤表面处理
HGCSPP	拔插型	左侧	SUS304	- 本色 阳极氧化
HGCSPQ		右侧		
HGCAXA		左侧	A6063S-T5	
HGCAXB		右侧		
HGCAXC	左右偏置锥孔型	左侧		
HGCAXD		右侧		


图示为左侧拔插型

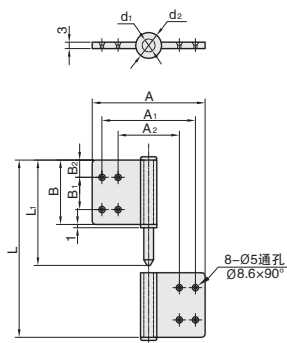


HGCSPP
HGCSPQ
规格: 51

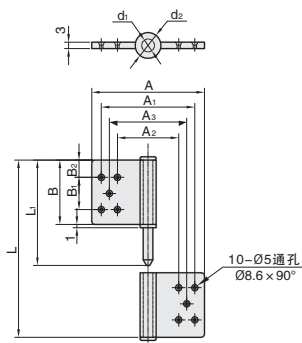

HGCSPP
HGCSPQ
规格: 63

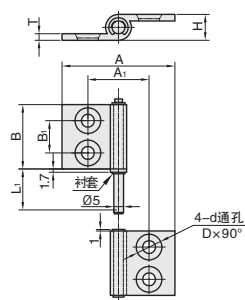

HGCAXA
HGCAXB

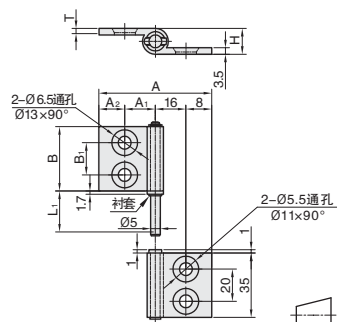

HGCAXC
HGCAXD

视角标准: 第一视角

G1 手柄/门拉手
合页/门组件



①代号 - ②规格
HGCSPP - 51

订购编号示例

型号		A	A ₁	A ₂	A ₃	B	B ₁	B ₂	L	L ₁	d ₁	d ₂	负载 (kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格													
HGCSPP	51	101	87	55	-	51	36.5	7	102	80.5	10	16	40	0.24
HGCSPQ	63	100	84	52	68	63	37	13	127	108	12	18	50	0.34

型号		孔型	A	B	A ₁	A ₂	B ₁	L ₁	d	D	T	H	负载 (kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格													
HGCAXA HGCAXB	35	锥孔型	48	35	32		20	38.5	5.5	11	3.5		10	0.036
	40		62	40	42	-	25	43.5	6.5	13			10	0.046
	50		80	50	52		30	53.5			4.5	11	15	0.074
	50A		57											
HGCAXC HGCAXD	55	左右偏置 锥孔型	55	40	21	10	25	38.5	-	-	3.5		10	0.042
	64		64	50	26	14	30						15	0.056
	64A		28.5	11.5										



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询



新商城带来全新体验, 3D/2D图纸在线浏览与选型



400-6699-428



www.ant-fa.com