


扭矩合页

阻尼型 · 圆孔型 / 螺钉型

■ 阻尼型 · 圆孔型 / 螺钉型



① 代号	类型		调整角度	拔插方向	材质	表面处理 / 颜色
HGNZYH	阻尼型	圆孔型	任意角度定位型	左侧	ZDC	喷塑 (黑色)
HGNZYI				右侧		
HGNZYJ		螺钉型		左侧		
HGNZYK				右侧		

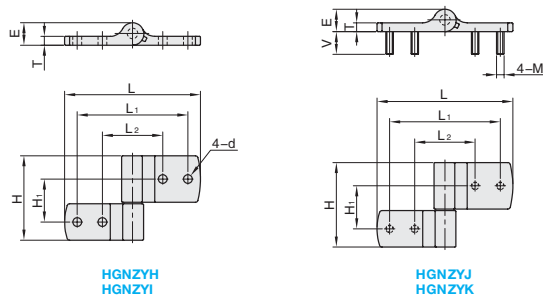

订购编号示例

① 代号 - ② 规格
HGNZYH - 40



型号		L	H	L ₁	L ₂	H ₁	T	d	E	V	M	扭矩 N·M	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
① 代号	② 规格													
HGNZYH HGNZYI HGNZYJ HGNZYK	40	54	33.6	44	24	17.1	3.5	3.5	9	9.1	3	0.45	20	0.02
	60											0.68		
	80											0.9		
	140	76.6	51.2	61.6	31.6	25.9	5	5.4	11.8	15.6	5	1.58		
	200											2.26		
	260											2.94		



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



¥ 优惠价	1-9	10~
	100%	现询