


不锈钢蝶形合页



■ 平型·转轴分中方型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPSFV	调节弹力放型	圆孔型	SUS304	拉丝

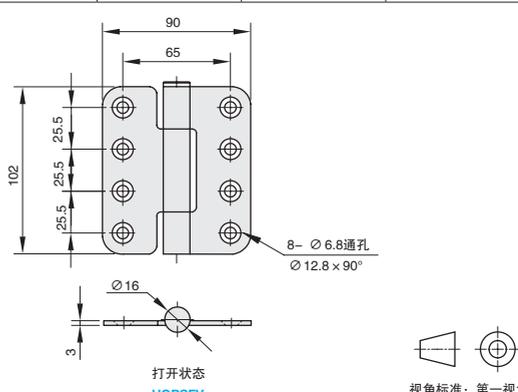

G1 手柄/门拉手



①代号 - ②规格
HGPSFV - 102

型号		负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格		
HGPSFV	102	15	0.22



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询




数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■ 平型·长板型



①代号	类型		④材质	⑤表面处理
HGPSCG	长板型	锥孔错位孔	SUS304	研磨处理
HGPSFW		偏置圆孔型		镜面抛光

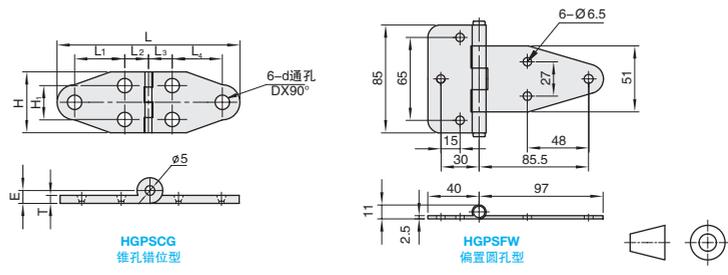



①代号 - ②规格
HGPSCG - 40

型号		L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	H	H ₂	T	E	d	D	负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格													
HGPSCG	40	80	9	20	20	27	40	20	2.5	10.6	5.5	10	12	0.07
	40A	100											14	0.08
	40B	120	27	16	0.09									

型号		负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
①代号	②规格		
HGPSFW	85	19	0.18



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

