


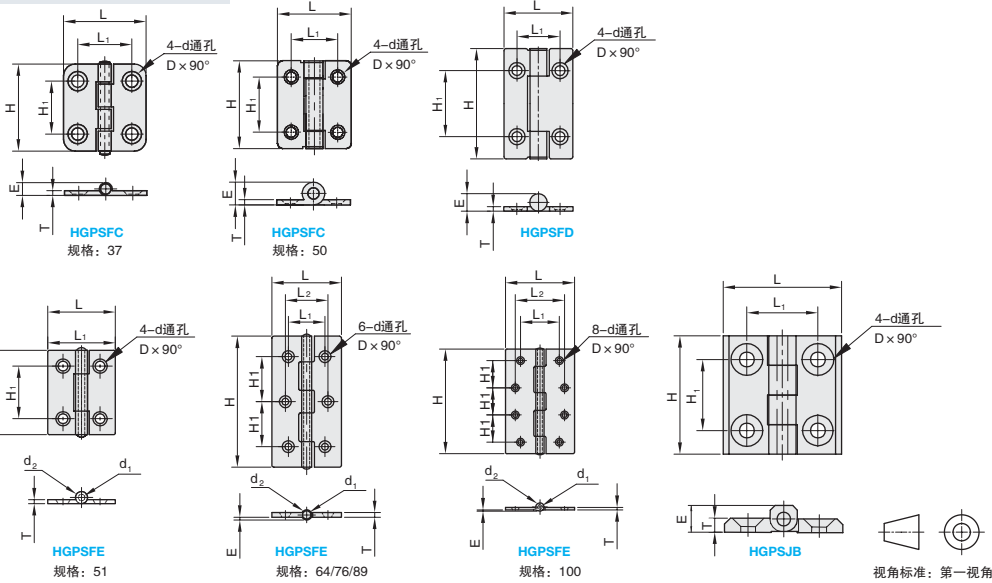

| ①代号    | 类型  | ④材质    | ⑤表面处理 |
|--------|-----|--------|-------|
| HGPSFC | 锥孔型 | SUS304 | 镜面抛光  |
| HGPSFD |     |        | 电解抛光  |
| HGPSFE |     |        | 拉丝    |
| HGPSJB |     |        | 镜面抛光  |



G1 手柄手轮拉手  
合页门组件



①代号 - ②规格  
HGPSFC - 37

| 型号     |     | L  | H    | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | T | D   | d   | E | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|------|----------------|----------------|---|-----|-----|---|---------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |    |      |                |                |   |     |     |   |         |               |
| HGPSFC | 37  | 35 | 37   | 23             | 22.5           | 2 | 8.2 | 5.2 | 9 | 7       | 0.03          |
|        | 50  | 32 | 50.8 | 20             | 30             |   | 7.5 | 4.5 |   | 6       |               |

| 型号     |     | L  | H    | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | T | D   | d   | E | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|------|----------------|----------------|---|-----|-----|---|---------------|
| ①代号    | ②规格 |    |      |                |                |   |     |     |   |               |
| HGPSFD | 50  | 32 | 50.8 | 20             | 30             | 2 | 7.5 | 4.5 | 8 | 0.05          |

| 型号     |     | L  | H   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | H <sub>1</sub> | T   | E   | 段数 | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d   | D   | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----------------|-----|-----|---------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |    |     |                |                |                |     |     |    |                |                |     |     |         |               |
| HGPSFE | 51  | 32 | 51  | 20             | -              | 35.8           | 0.8 | -   | 3  | 3              | 4.8            | 3.4 | 5.2 | 5.3     | 0.02          |
|        | 64  | 34 | 64  | 17.9           | 20.8           | 22             | 0.9 |     |    |                | 5              | 3.9 | 5.8 | 7.7     | 0.03          |
|        | 76  | 47 | 76  | 24.6           | 32.6           | 26             | 1.2 | 1   | 5  | 3.5            | 6.2            | 4.9 | 6.5 | 14      | 0.05          |
|        | 89  | 52 | 89  | 30             | 38             | 30             |     |     |    | 7.1            | 7.1            | 4.9 | 6.5 | 18      | 0.07          |
|        | 100 | 66 | 100 | 37.2           | 47             | 26             | 1.5 | 1.7 |    | 4.5            | 7.8            | 5.4 | 7.4 | 23      | 0.1           |

| 型号     |     | L  | H  | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | T | E    | D    | d   | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|----|----|----------------|----------------|---|------|------|-----|---------------|
| ①代号    | ②规格 |    |    |                |                |   |      |      |     |               |
| HGPSJB | 50  | 50 | 50 | 30             | 30             | 6 | 11.5 | 12.4 | 6.3 | 0.1           |
|        | 60  | 60 | 60 | 36             | 36             | 8 | 15   | 16.5 | 8.4 | 0.2           |



| 数量分类 | 小单   | 中大单    | 大单   |
|------|------|--------|------|
| 数量   | 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 交货期  | 通常   | 7工作日   | 现询   |



| 数量 | 1-9  | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询  |

