


玻璃夹合页用固定夹

■玻璃夹合页用固定夹



①代号	类型		材质	表面处理
HGSSVP	玻璃夹合页用固定夹	锥孔型	SUS304	镜面抛光

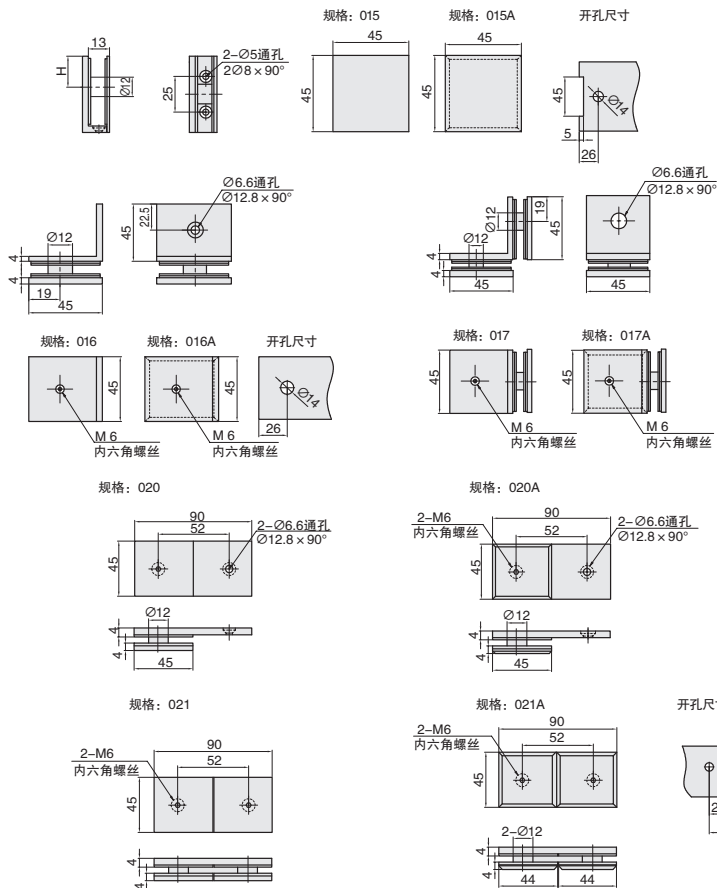

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGSSVP	-	015

HGSSVP



型号		H	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)	适用门厚 (mm)
①代号	②规格				
HGSSVP	015	19	15	0.13	8~10
	015A	25		0.12	
	016	-	18	0.16	
	016A			0.15	
	017			0.25	
	017A			0.21	
	020	15	0.17		
	020A		0.16		
	021	20	0.24		
	021A		0.21		



小单	中大单	大单
1~50	51~100	100~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询