




隐藏式合页

三维调节型·单排锥孔型

■三维调节型·单排锥孔型



①代号	类型		适用内/外装门	材质	表面处理
HGYZSC	三维调节型	单排锥孔型	内装门	ZDC	烤漆(黑色)
HGYZSD					镀砂铬(银色)
HGYZSE					镀砂镍(香槟金色)
HGYSSA				SUS304	拉丝

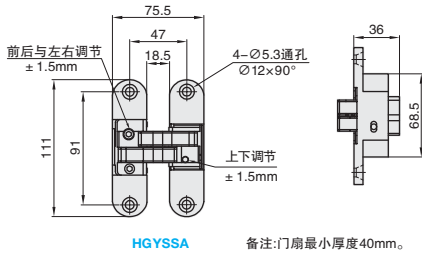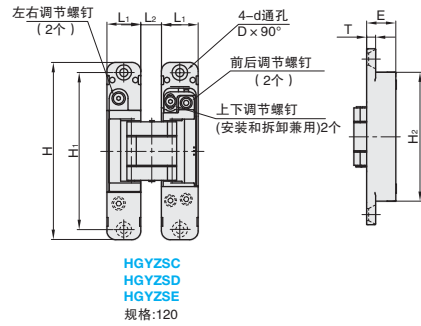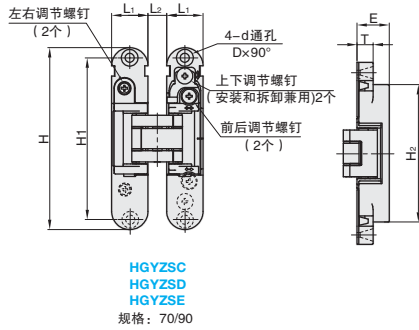

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGYZSC - 70



型号		H	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	T	E	D	d	门宽	门高	门厚	门重 kg/2个	门重 kg/3个	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HGYZSC HGYZSD HGYZSE	②规格 70	70	14	8	60	50	8	16	8.3	4.5	600以下	1200以下	19以上	9以下	12以下	0.11
	90	90	18	9.3	80	68	8	16	8.3	4.5	600以下	1500以下	23以上	12以下	16以下	0.19
	120	120	23	14	106	88	6.5	20	10.3	5.5	900以下	2400以下	29以上	30以下	40以下	0.37

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号 HGYSSA	②规格 111	80	0.62



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



¥	1-9	10~
优惠价	100%	现询