

# 压铸型拉手

标准型·外装型 / 扁型·外装型



大批量  
订购  
bulk order


拉  
手

## ■标准型·外装型



①代号	类型		材质	表面处理
PHZSJA	外装型	方型	SUS304	镜面抛光

●用途：  
室内外中型门用。

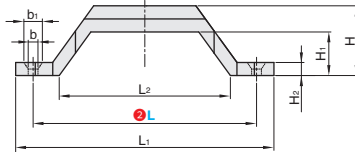

### 订购编号示例

①代号	-	② L
PHZSJA	-	L80



PHZSJA



型号		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	h	H <sub>1</sub>	b	b <sub>1</sub>	参考重量 (kg/pcs)	
PHZSJA	①代号 - ② L											
		80	96	56	32	20	6	12	18	4.5	8.5	0.16
		100	116	70								0.21
		150	170	110	46	30	9	16	22	6.5	12.5	0.31
	200	220	140								0.41	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询




1-9	10~
100%	现询

## ■扁型·外装型




①代号	类型		材质	表面处理
PHZSWA	外装型	方型	SUS304	镜面抛光

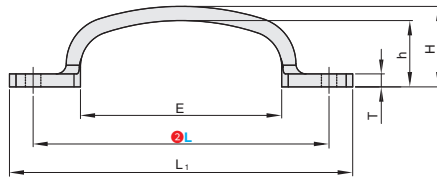

### 订购编号示例

 ①代号	-	② L
PHZKZA	-	L100



PHZSWA



型号		L <sub>1</sub>	E	H	h	T	B	A	d	参考重量 (kg/pcs)	
PHZSWA	①代号 - ② L										
		105	120	70	30	24	5	17	21	5.5	0.18
		115	130	78	33	27				0.19	
	125	140	850	34	28	5.5			6.5	0.21	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询