




①代号	类型	握柄部		嵌件 M材质	
		M材质	S表面处理		
HDQPBA	无嵌件	PF	-	-	
HDQPBG		PF(黑色) 密胺树脂(红色)	-		
HDQPBI		PF	-		
HDQSBJ		SUS304	抛光		
HDQABC		A6063			研磨
HDQABD					本色阳极氧化
HDQABE					黑色阳极氧化
HDQABF					抛光
HDQPBB		PF	-		黄铜
HDQRBL		EPDM(黑色亚光)	-		
HDQPBK	PF	-			
HDQPBH		PF(黑色) 密胺树脂(红色)	-		

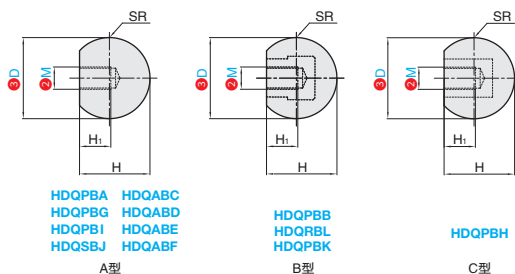

HDQPBA HDQABC
HDQPBG HDQABD
HDQPBI HDQABE
HDQSBJ HDQABF

A型

HDQPBB
HDQRBL
HDQPBK

B型

HDQPBH

C型



视角标准：第一视角

G1 手柄手轮拉手
合页门组件



①代号 - ②M - ③D - ④握柄颜色

HDQPBA - M5 - D16 - E
HDQSBJ - M3
HDQABF - M6 - D35

①代号	型号		④握柄颜色	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQPBA	HDQPBB
HDQPBA HDQPBB	5	16	E(黑色) F(红色)	15	10	0.01	0.01
		20		18	12		
	6	25		23	12	0.02	0.02
		30		28	16		
	8	32		29	20	0.03	0.03
		35		32	20		
	10	40		37	25	0.04	0.05
		50		46	30		

①代号	型号		④握柄颜色	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQPBI	HDQPBK
HDQPBI HDQPBK	4	12	E(黑色)	11.2	6.5	0.01	0.01
		16		15	7		
	5	20		18	9	0.02	0.02
		25		22.5	11		
	6	30		28	14.5	0.03	0.03
		32		29	14.5		
	8	35		29	18	0.05	0.05
		40		32.5	18		
	10	40		37	18	0.07	0.07
		50		46	21		

①代号	型号		④握柄颜色	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQRBL	HDQABF
HDQRBL	6	20	E(黑色)	18	10	0.01	0.01
		25		22.5	12.5		
	8	32		29	16	0.025	0.025
		40		36	20		
	12	20		36	20	0.04	0.04

①代号	型号		④握柄颜色	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQPBG	HDQPBH
HDQPBG HDQPBH	6	20	E(黑色) R(红色)	18	10	0.007	0.015
		25		23	10		
		30		28	16		
	8	20		18	10	0.007	0.015
		25		23	12		
		30		28	16		
10	35	32	18	0.03	0.04		
	40	37	18				
	50	46	21				

①代号	型号		D	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQSBJ	HDQABC HDQABD HDQABE
HDQSBJ HDQABC HDQABD HDQABE	3	15	13(13.5)	8(7)	0.013	0.005	
		20					18
	4	20	18	9.1	0.031	0.011	
		25	22.5	11			
	5	20	22.5	11	0.03	0.011	
		25	22.5	11			
6	25	22.5	11	0.06	0.021		
	32	29	14.5				
8	32	29	14.5	0.126	0.043		
	40	37	18				

①代号	型号		④握柄颜色	H	H ₁	参考重量(kg/pcs)	
	②M	③D				HDQABF	HDQABF
HDQABF	4	16	E(黑色)	15	7.2	0.01	0.01
		20		18	9.1		
	6	35		22.5	11	0.02	0.02
		32		29	14.5		
	8	40		37	18	0.09	0.09
		50		46	21		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	100~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询