

一体式脚轮



平底活动型 - 重载型 / 中载型

大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 重载型



①代号	支架				轮部		
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色
CVBBXC	平底活动型	Q235A	白色喷漆	-	N	尼龙	黑色

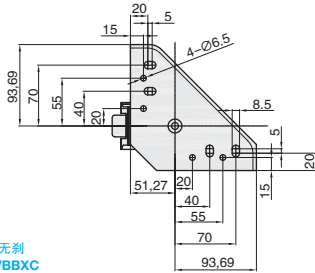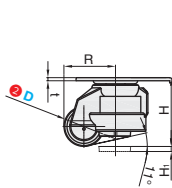

订购规格示例

①代号	-	②规格	-	③轮部代号
CVBBXC	-	50	-	N

无刹
CVBBXC



视角标准：第一视角

型号		③轮部代号	D	H	H ₁	t	R	F	适用型材		容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②规格								欧标	国标		
CVBBXC	50	N	50	82	10	4	61	25	30/40/45/50	250	0.9	
	60		61.5	103	16		77.5	29	40/45/50	500	1.3	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询






1-9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 中载型




①代号	支架				轮部						
	类型	安装板		脚轮支架		刹车形式		③代号	材质	颜色	轴承
		材质	表面处理	材质	表面处理						
CVBBKXB	平底活动型	S45C	烤漆 (黑色)	FCD	烤漆 (黑色)	-	-	RD	橡胶	黑色	-
CVBBKXW			烤漆 (绿色)		烤漆 (绿色)			NJ	聚氨酯	红色	
								ZA	MC 尼龙	蓝色	
								NK	铸铁	黑色	
									MC 尼龙	蓝色	

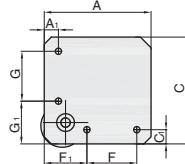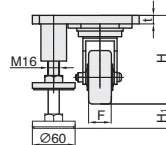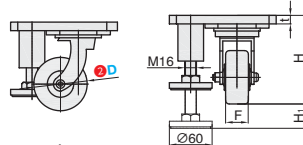

订购规格示例

①代号	-	②D	-	③轮部代号
CVBBKXB	-	D50	-	RD

 无刹
CVBBKXB
CVBBKXW



视角标准：第一视角

型号		③轮部代号	H	H ₁	W	A	A ₁	C	C ₁	F	F ₁	G	G ₁	t	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D																
CVBBKXB	75	RD	124.5	20	32	150	20	150	20	70	60	70	60	12	9	150	3.4
		UJ			30											250	
		NJ			32											300	
		ZA			32											360	
CVBBKXW	75	NK			32										350	3.4	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询