

 
进口低重心脚轮




■ 美式顶板-固定型-中重载




①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBGY	固定型	Q235A	镀锌	-	美式	NN	玻纤增强尼龙	黑色	双滚珠
HQ-CVLBGYB			电泳(黑色)						




安装面
D50

 

安装面
D75, 75A

 

 

Ø10通孔*


* 仅 D75A 中心有 Ø10 通孔。

视角标准：第一视角


①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVLBGY - D50 - NN


型号			H	W	A	C	F	F ₁	G	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D	③材料代号										
HQ-CVLBGY	50	NN	72	42	92	65	73.25	2.5	45	7.5	350	0.53
HQ-CVLBGYB	75		102	46	105	81	86	-	60	8.9	310	1.20
	75A		105								540	1.50

 
■ 日式顶板-平底活动型-重载型



①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQX	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	NT	MC 尼龙	蓝色	双轴承
						NW	尼龙(导电性)	黑色	
						JA	苯酚		

 

 

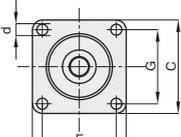

视角标准：第一视角

①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVLBQX - D50 - NT

型号			H	W	t	R	A	C	F	G	d	容许载荷 (kg)		参考重量 (kg)		
①代号	②D	③材料代号										NT/NW	JA	NT	NW	JA
												HQ-CVLBQX	50	NT	74	38
	65	NW	89	48	52	100	100	78	78	10.5	600	500	1.05	1.05	1.07	
	75	JA	89		57							700	600	1.08	1.12	1.14

数量分类

数量 1-50 51-100 101~

交货期 通常 7工作日 现询

数量 1-9 10~

价格 100% 现询



爱安特自制模组, 火爆开售! 全零件备库, 最快 5 个工作日出货!



400-6699-428



www.ant-fa.com