



地刹器/进口防静电福马轮




■平底活动型-中重载型



①代号	类型	材质		表面处理	
		主体	脚踩板	主体	脚踩板
CVYBX	地刹器	S45C	S45C	电泳(绿色)	镀锌

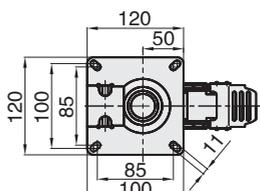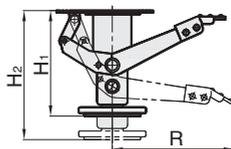

CVYBX

 

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格
CVYBX - 4

①代号	型号		配合轮子	初始高度 H ₁	升起高度 H ₂	R	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
	②规格							
CVYBX	4		100	125	150	155	200	1.6
	5		125	154	180			1.7
	6		150	170	210	167	300	1.8
	8		200	215	255			400



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询







数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■重载型



①代号	类型	支架			轮部			
		材质	表面处理	刹车形式	②材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVTAQXB	平底活动型	ADC	喷塑	-	UJ	尼龙	黑色	轴承
HQ-CVTAQXC	螺杆活动型				UK	聚氨酯	自然色	轴套

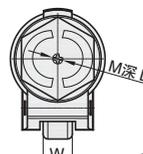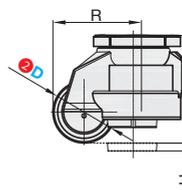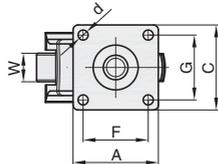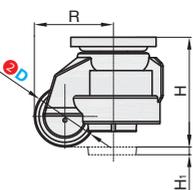

平底活动型
HQ-CVTAQXB

螺杆活动型
HQ-CVTAQXC



视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVTAQXB - 60 - NJ

平底活动型

①代号	型号		D	H	H ₁	W	A	C	F	G	R	d	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
	②D	③材料代号												NJ	UK
HQ-CVTAQXB	60	NJ	50	82	10	25	73	73	58	58	61	7	250	0.8	0.8
	80	UK	63	103	15	28	90	90	70	70	77.5	9	500	1.4	1.4

螺杆活动型

①代号	型号		D	H	H ₁	W	M	R	L	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
	②D	③材料代号									NJ	UK
HQ-CVTAQXC	60	NJ	50	82	10	25	12	61	18	250	0.8	0.8
	80	UK	63	103	15	28		77.5	16	500	1.2	1.2



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

