

法兰型导向轴支座




A2 导向轴支座

★ 产品特点: 组装时定位简单。在维护过程中拆卸时, 重复定位精度高。




① 代号		M 材质	S 表面处理	A 附件
圆法兰型	对边切割法兰型			
SSFBH	SSFBHC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝(发黑)
-	SSFEHC		无电解镍	2个止动螺丝(不锈钢)

▲ 不附带内六角螺栓
 ▲ 如果对防锈性能有要求, 请优先选择无电解镍表面处理产品。
 ▲ 由于批次不同, 发货镀锌产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 由于批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。
 ▲ 四氧化三铁保护膜, 无电解镍产品带有防锈油。

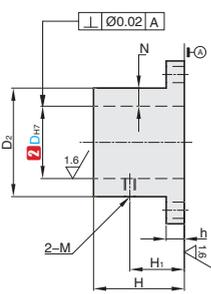


SSFBH
圆法兰型

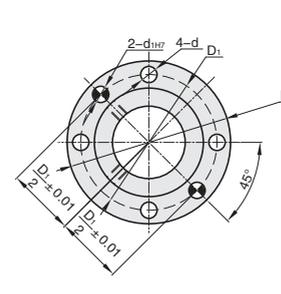


SSFBHC
SSFEHC
对边切割法兰型

其余 6.3/√

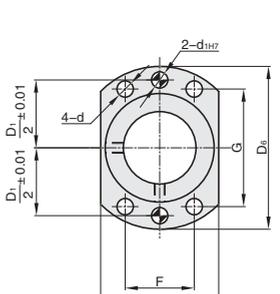

SSFBHC
SSFEHC
对边切割法兰型

 

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② 内径D
SSFBH - D12

① 代号	② 内径D		主要尺寸													
	D	公差H7	N	H	D ₂	D ₆	h	H ₁	M (粗牙螺纹)	D ₁	W	G	F	d	d _{H7}	
(圆法兰型) SSFBH - (对边切割法兰型) SSFBHC SSFEHC	12	+0.018 0	5	24	22	40	6	15	M4	32	25	28	16	4.5	4	
	16		6	32	28	50		19		40	32	33	22	5.5	5	
	20	+0.021 0	7.5	38	35	63	8	20	M5	50	40	42	25	6.6		6
	25				40	68		23		55	45	45	30			
	30				45	73	10	24	M6	60	50	48	35			



库存品

1 天发货

▲ 常州发货
▲ 部分型号 7 天发货, 请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

