


# 金属轴环 肩型

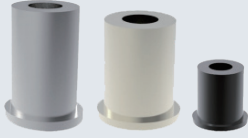


★ 产品特点:切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。



按图定制

类型	M材质	S表面处理
MCAKA	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
MCBKA		无电解镍
MCEKA	不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。

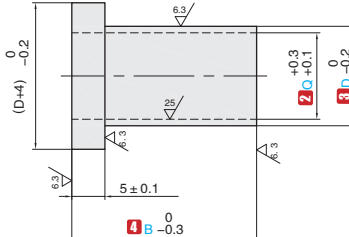

视角标准: 第一视角



①代号 - ②Q - ③D - ④B  
MCAKA - Q2 - D5 - B10.0

①代号	②Q	③D															④B
																	指定单位0.1mm
MCAKA MCBKA MCEKA	2	5	6	8	10											10.0 ~ 16.0	
	3	5	6	8	10	12											
	4		6	8	10	12	13	14	15	16	20					10.0 ~ 50.0	
	5			8	10	12	13	14	15	16	20						
	6			8	10	12	13	14	15	16	20	25					
	8				10	12	13	14	15	16	20	25	30				
	10					12	13	14	15	16	20	25	30	35	40	50	
	12						15	16	20	25	30	35	40	50			
	15							20	25	30	35	40	50	60			10.0 ~ 100.0
	16							20	25	30	35	40	50	60			
	20								25	30	35	40	50	60			
	25									30	35	40	50	60			
	30										40	50	60				



交货期

5

天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单 1~200
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。  
▲ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。

A6  
垫片、轴环

