

 


A·B尺寸固定型		A·B尺寸指定型		M材质	A硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型	无粘胶型	有粘胶型			
PPADZ	PPADA	PPADB	PPADC	标准聚氨酯	肖氏A95	自然色
PPBDZ	PPBDA	PPBDB	PPBDC		肖氏A90	
PPCDZ	PPCDA	PPCDB	PPCDC		肖氏A70	
PPDDZ	PPDDA	PPddb	PPDDC		肖氏A50	
		PPEDB	PPEDC		肖氏A30	
		PPFDB		制电性聚氨酯	肖氏A90	灰色
		PPGDB			肖氏A70	
		PPHDB			肖氏A50	


▲ 聚氨酯会变黄，但其特性不变。

精度基准

T公差		A·B公差	
T	公差	A·B	公差
0.5	±0.2	200 以下	±0.5
1~4	±0.3	201 ~ 300	±1.0
5~10	±0.4	301 ~ 400	±1.2
15~30	±0.5	401 ~ 500	±1.5



视角标准：第一视角

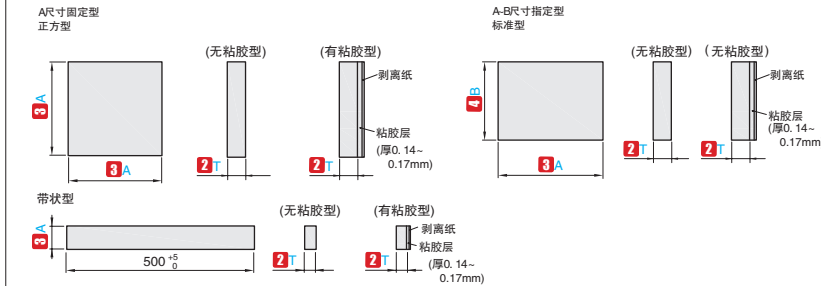

①代号 - ②T - ③A - ④B
 PPADZ - T10 - A300
 PPADB - T10 - A150 - B120

正方形

型式		②T	③A
①Type		(0.5)	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	300
		8	500
		10	
		15	
		20	
		25	
		30	

▲ T(0.5)仅适用于PPBDZ.PPBDA

A·B尺寸指定型 标准型

型式		②T	指定单位1mm	
①Type		(0.5)	③A	④B
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6	10~500	10~500
		8		
		10		
		15		
		20		
		25		
		30		

▲ T(0.5)仅适用于PPBDB.PPBDC

▲ A≥B≥T

A尺寸固定型 带状型

型式		T	A选择	
Type		(0.5)	正方形	带状型
		(1)		3
		2	300	5
		3		10
		4		20
		5		30
		6		40
		8	500	50
		10		80
				100

▲ T(0.5)仅适用于PPBDZ.PPBDA

▲ L尺寸500mm



交货期


5天发货



使用示例

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~30	31~
交货期	5天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。
 ▲ 部分产品型号 7天发货，请以报价为准。

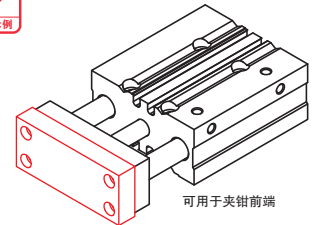

可用于夹钳前端

