

定位调整螺丝块/挡块




■ L型



类型		材质	表面处理
粗牙选择型	细牙选择型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
PAABFA	PAABFU		无电解镀镍
PAAEFA	PAAEFU		-
PAANFA	PAANFU	不锈钢	-

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

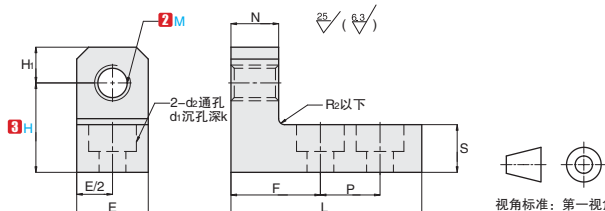

1 代号 - 2 M - 3 H
PAABFA - M5 - H15

1 代号	2 M	3 H	H ₁	E	M×螺距		N	L	S	P	F	d ₁	d ₂	K	
					粗牙螺纹	细牙螺纹									
(粗牙选择型)	3	15 20	4	9	M3×0.5	M3×0.35	5	25	6	10	10	6.5	3.5	3.5	
	4				M4×0.7	M4×0.5	8	32	8	10	15	8	4.5	4.5	
	5	15 20	6	12	M5×0.8	M5×0.5	8	32	8	10	15	8	4.5	4.5	
	6				M6×1.0	M6×0.75	10	44	10	16	20	11	6.5	6.5	
(细牙选择型)	8	25 30 35	10	22	M8×1.25	M8×0.75	10	44	10	16	20	11	6.5	6.5	
	10				M10×1.5	M10×1.0	15	65	15	30	25	14	9	9	
	12				M12×1.75	M12×1.0									
	16				M16×2.0	M16×1.5									
20		35 40	15	30	M20×2.5	M20×1.5									




交货期

3 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-100	大单 100~
交货期	3天发货	另报价


▲ 常州·东莞发货。
▲ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。

■ 板型

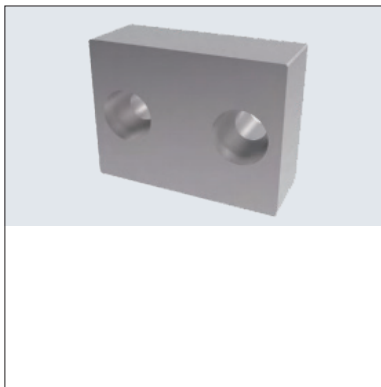

类型	材质	硬度	表面处理
PACBK	一般结构用钢	40HRC ~	四氧化三铁保护膜
PACEK			无电解镀镍
PACCK			四氧化三铁保护膜
PACXK			无电解镀镍

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

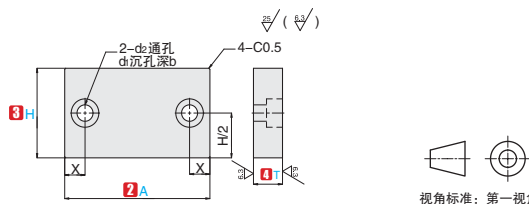

1 代号 - 2 A - 3 H - 4 T
PACBK - A40 - H30 - T20

1 代号	2 A	3 H 指定单位5mm	4 T	X	d ₁	d ₂	b
PACBK PACEK PACCK PACXK	20 30 40 50	10 ~ 30	5	5	-	5.5	-
	20 30 40 50 60	10 ~ 40	8	5	8	4.5	4.5
	30 40 50 60 70 80	15 ~ 50	10	7	9.5	5.5	5.5
	30 40 50 60 70 80 90 100	20 ~ 50	15	8	11	6.5	6.5



交货期

3 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1-100	大单 100~
交货期	3天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。
▲ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。

