





## ■ 直型

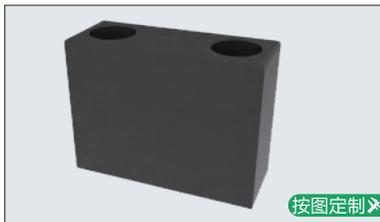

类型	材料	硬度	表面处理
PACBH	一般结构用钢	40HRC ~	四氧化三铁保护膜
PACEH			无电解镀锌
PACKH			四氧化三铁保护膜
PACXH			无电解镀锌

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

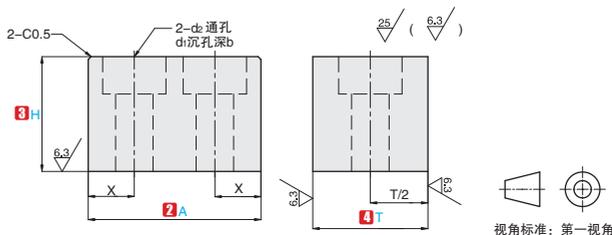

①代号 - ②A - ③H - ④T  
PACBH - A40 - H30 - T20



交货期

3天发货

①代号	②A									③H 指定单位5mm	④T 沉孔型	X	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b
	20	30	40	50	60	70	80	90	100						
PACBH	20	30	40	50						10 ~ 40	10	5	8	4.5	4.5
PACEH		30	40	50	60					15 ~ 50	15	7	9.5	5.5	5.5
PACKH		30	40	50	60	70	80			20 ~ 50	20	8	11	6.5	6.5
PACXH			40	50	60	70	80	90	100	30 ~ 50	30	10	14	9	9

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	3天发货	另报价


▲ 常州·东莞发货。  
▲ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。

## ■ 螺纹型



类型	材料	硬度	表面处理
PACBJ	一般结构用钢	40HRC ~	四氧化三铁保护膜
PACEJ			无电解镀锌
PACKJ			四氧化三铁保护膜
PACXJ			无电解镀锌

▲ 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

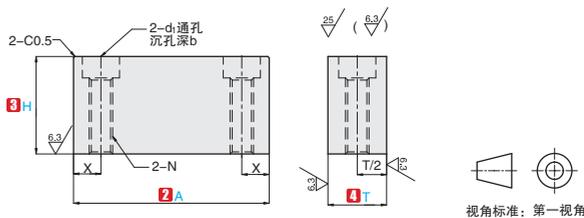

①代号 - ②A - ③H - ④T  
PACBJ - A40 - H30 - T20



交货期

5天发货

①代号	②A									③H 指定单位5mm	④T	X	d <sub>1</sub>	b	N
	20	30	40	50	60	70	80	90	100						
PACBJ	20	30	40	50						10 ~ 40	10	5	8	4.5	M5
PACEJ		30	40	50	60					15 ~ 50	15	7	9.5	5.5	M6
PACKJ		30	40	50	60	70	80			20 ~ 50	20	8	11	6.5	M8
PACXJ			40	50	60	70	80	90	100	30 ~ 50	30	10	14	9	M10

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~100	100~
交货期	5天发货	另报价

▲ 常州·东莞发货。  
▲ 部分产品7天发货, 请以实际报价为准。

F2  
零件  
导向

