


浮动接头


■浮动接头(单件) 外螺纹型 标准型



CAD
2D/3D

①代号	类型		M材质		H硬度	S表面处理
			国标	相当		
FNCEFA	外螺纹型	标准型	尺寸固定型	45	S45C	斜线部 43-48HRC 表面高频淬火
FNCEFB			9Cr18Mo	SUS440C		
FNCEGA	外螺纹型	标准型	尺寸指定型	45	S45C	发黑
FNCEGB			9Cr18Mo	SUS440C	发黑	

标准加工图

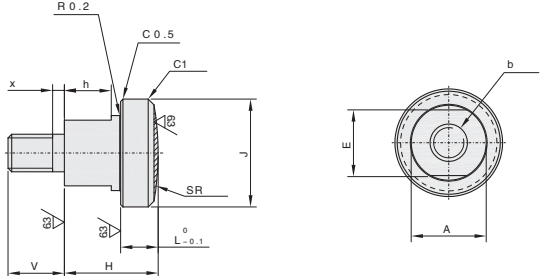

视角标准：第一视角

①代号 - ②M - ③V


FNCEFA - M8

FNCEGA - M8 - V10

型号		③V		Mx螺距	H	A	J	L	E	h	SR
①代号	②M	固定型	指定型(最小单位1)								
FNCEFA FNCEFB FNCEGA FNCEGB	3	5	5~8	3x0.5	14	12	17	5	10	6	40
	4	6	5~10	4x0.7							
	5	7	5~12	5x0.8							
	6	10	6~18	6x1.0	16	14	19	6	12	8	50
	8	12	12~25	8x1.25							
	10	15	10~25	10x1.5	20	16	23	8	14	10	60
	12	16	12~36	12x1.75							
	16	18	15~40	16x2.0	30	25	34	10	22	12	100
	20	25	20~60	20x2.5							
	22	28	—	22x2.5	55	40	52	15	32	18	200


▲SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

■浮动接头(单件) 外螺纹型 紧凑型



①代号	类型		M材质		H硬度	S表面处理
			国标	相当		
FNCEHA	外螺纹型	紧凑型	尺寸固定型	45	S45C	斜线部 43-48HRC 表面高频淬火
FNCEHB			9Cr18Mo	SUS440C	—	

标准加工图

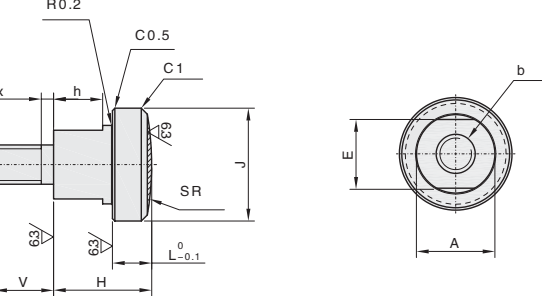

视角标准：第一视角

①代号 - ②M

FNCEHA - 8

型号		V	Mx螺距	H	A	J	L	E	h	n	SR
①代号	②M										
FNCEHA FNCEHB	5	10	5x0.8	14	12	16	5	10	3	1.6	50
	6	13	6x1.0							2	
	8	15	8x1.25							2.5	
	10	18	10x1.5	15	16	22	13	4	4	3	60
	12	22	12x1.75							3.5	
	16	30	16x2.0	20	28	36	8	21	5	4	100
	20	32	20x2.5							5	
	22	35	22x2.5	25	32	42	10	26	5	5	200

▲紧凑型是气缸专用的浮动接头。SUS440C淬火件可能因淬火而变色。