



浮动接头

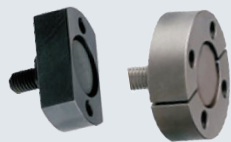


CAD
2D/3D

标准加工区


代号	类型	安装法兰				气缸连接件			
		M材质		H硬度	S表面处理	M材质		H硬度	S表面处理
		国标	相当			国标	相当		
FYFEAA	标准型 圆法兰型	45	S45C	43~53HRC	发黑	45	S45C	发黑	
FYFEAB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFEBA		45	S45C		发黑	45	S45C	发黑	
FYFEFB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFECA	标准型 对边法兰型	45	S45C	43~53HRC	发黑	45	S45C	发黑	
FYFECB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFEDA		45	S45C		发黑	45	S45C	发黑	
FYFEDB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFEAA	紧凑型 圆法兰型	45	S45C	43~53HRC	发黑	45	S45C	发黑	
FYFEAB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFEBA		45	S45C		发黑	45	S45C	发黑	
FYFEFB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFECA	紧凑型 对边法兰型	45	S45C	43~53HRC	发黑	45	S45C	发黑	
FYFECB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	
FYFEAA		45	S45C		发黑	45	S45C	发黑	
FYFEAB		9Cr18Mo	SUS440C		—	9Cr18Mo	SUS440C	—	

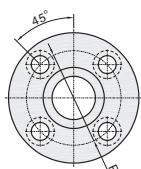


FYFEAA/AB/DA/DB
安装法兰
圆法兰型

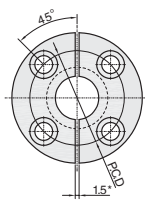

*M30M36时为2.0
FYFEBA/BB/EA/EB
圆法兰分离型


 


FYFEBA/BB/EA/EB
标准型

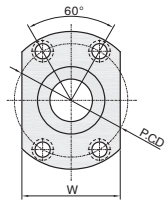


FYFECA/CB/FA/FB
紧凑型

圆法兰分离型

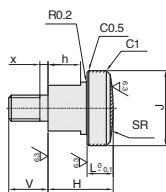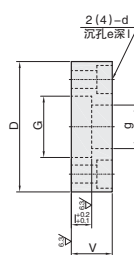

气缸连接件

 

视角标准：第一视角



代号 - M
FYFEAA - M8

标准型

型号	安装法兰												气缸连接件								
	代号	M	D	G	g	l	V	P.C.D	e	i	l	W	U	Mx螺距	V	H	A	J	L	E	h
圆法兰型	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3x0.5	5	14	12	17	5	10	6	40
FYFEAA	4	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	4x0.7	6	16	14	19	6	12	8	50
圆法兰分离型	5	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	5x0.8	7	20	16	23	8	14	10	60
FYFEBA	8	54	28	21	10	20	40	10	14	8	32	40	6x1.0	10	25	20	27	10	17	13	100
FYFEFB	10	70	36	27	12	24	52	12	17.5	10	42	52	8x1.25	12	30	25	34	10	22	15	100
对边法兰型	12	90	46	35	15	30	68	14	20	12	54	68	10x1.5	15	32	32	43	12	27	15	100
FYFECA	16	106	56	44	18	36	80	16	22	14	66	80	12x1.75	18	38	38	49	15	32	18	200
FYFECB	20												16x2.0	25	55	40	52	15	32	18	200
	22												20x2.5	28							
													22x2.5	28							

▲ SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

紧凑型

型号	安装法兰												气缸连接件								
	代号	M	D	G	g	l	V	P.C.D	e	i	l	W	Mx螺距	V	H	A	J	L	E	h	SR
圆法兰型	5	34	17	13	5	11	24	4.5	8	5	22	22	5x0.8	10	14	12	16	5	10	3	50
FYFEDA	6	40	23	17	8	16	30	6	9.5	5.5	25	25	6x1.0	13	15	16	22	8	13	4	60
圆法兰分离型	8	52	32	24	10	20	40	7	11	6	34	34	8x1.25	15	22	22	30	5.5	19	4	100
FYFEAA	10	62	39	31	12	24	48	10	14	8	41	41	10x1.5	18	28	28	36	8	21	5	100
FYFEFB	12	74	46	36	15	30	58	12	17.5	10	48	48	12x1.75	22	32	32	42	10	26	5	200
对边法兰型	16												16x2.0	30	38	38	49	12	27	15	100
FYFECA	20												20x2.5	32							
FYFEFA	22												22x2.5	35							
FYFEFB																					

▲ 紧凑型是气缸专用的浮动接头。

▲ SUS440C淬火件可能因淬火而变色。

容许偏心量

M	d
3~10	0.5
12~14	1
16~18	1.5
20~26	2
(30)~36	2.5(2)