




★ 产品特点: 与标准型相比而言, 小型化最大程度表现为: 宽度 (B 尺寸) 减小 33%、外径 (D1 尺寸) 减小 14%。



类型	M材质	S表面处理	A附件
SCCBB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
SCCEB		无电解镀锌	
SCCNB	不锈钢	-	2个内六角螺栓(不锈钢)

⚠ 如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。

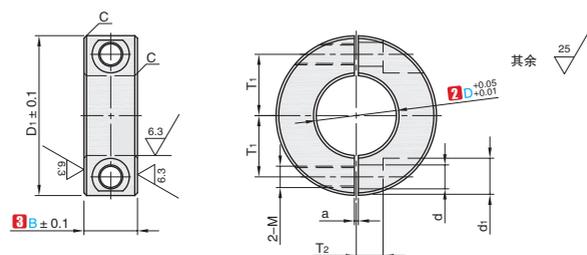

精巧型

视角标准: 第一视角

A3
固定环



1 代号 - 2 D - 3 B
SCCBB - D12 - B6

1 代号	主要尺寸									
	内径 2 D	3 B	D ₁	M(粗牙)	d	d ₁	a	T ₁	T ₂	C
SCCBB SCCEB SCCNB	5		16				1	5.5	3	
	6		18					6	3	
	8	6	22	M2.6	2.9	4.9		7	3	
	10		25					8	3	
	12		25					9	3	0.5
	15		30				1.5	11	3	
	16	8	30	M3	3.4	6		11.5	3	
	20		35					13	5	
	25	10	42	M4	4.5	7.5		16.5	5	
	30		50					20	6	
	35	12	55	M5	5.5	9	2	22.5	6	1
	40		60					25	6	
50	18	80	M8	9	14	3	32	15		



交货期 **5** 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单 1~50	大单 51~
交货期	5天发货	另行报价

⚠ 常州东莞发货遇特殊期间交期有变更。
⚠ 部分型号为5天发货, 请以报价为准。

