





按图定制

①代号	类型	主体图材质	⑤表面处理	④M材质	
				挡圈	轴承
WPS	平头型	45#	-	弹簧钢	钢
WPSB		45#	四氧化三铁保护膜		
WPSN		45#	无电解镀锌		
WPAY		铝合金	本色阳极氧化处理		
WFS	双法兰型	45#	-	弹簧钢	钢
WFAY		铝合金	本色阳极氧化处理	不锈钢	
WES	锥头型	45#	-	弹簧钢	

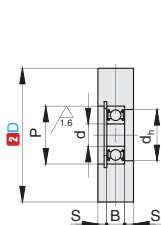


WPS/WPSB/WPSN/WPAY

平头型

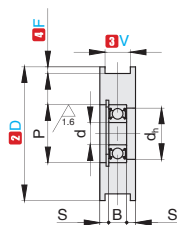

WFS/WFAY


双法兰型

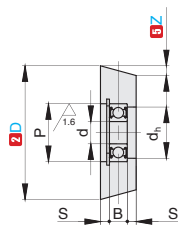

WES

锥头型

 其余 6.3



视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③槽宽V - ④F指定单位0.5mm - ⑤Z指定单位0.5mm

WPS - D40
WFS - D30 - V4 - F0.5
WES - D20 - Z3.0

型式 ①代号	双法兰型			锥型	d	p	dh	T	S	B	适用轴承
	②D	③槽宽V	④F指定单位0.5mm	⑤Z指定单位0.5mm							
WPS WPSB WPSN WPAY WFS WFAY WES	15				3	10	8	9		4	623-2Z
	20	4	0.5-2.0		4	13	11	10	2.5	5	624-2Z
	30				5	16	13				625-2Z
	▲30	-	-		6	19	16	12	3	6	626-2Z
	★20			0.5-3.0	4	13	11	10	2.5	5	624-2Z
	30	5	0.5-2.0		5	16	13	11			625-2Z
	▲40	-	-		6	19	16	11			626-2Z
	▲40	-	-		8	24	21	14	3	8	628-2Z
	★30			0.5-3.0	5	16	13	10	2.5	5	625-2Z
	40	6	0.5-2.0		6	19	16	11		6	626-2Z
	50				8	24	21	14	3	8	628-2Z
	▲50	-	-		10	26	23				6000-2Z
	★40				6	19	16	11	2.5	6	626-2Z
	★50	8	0.5-2.0	0.5-3.0	8	24	21	14	3		628-2Z
	★▲60				10	26	23			8	6000-2Z
	▲100	-	-		12	28	25	16	4		6001-2Z

▲轴承采用压入方式。
▲平头型仅有带 ▲ 符号的尺寸。
▲锥头型仅有带 ★ 符号的尺寸。

E2
滚轮
滚筒