

丝杠支撑座·高品质型


固定端·低中心方型



■ 固定端·低中心方型

B5
滚珠丝杠
支撑座组件


NEW
新产品

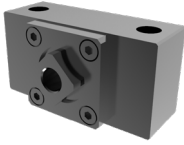

CAD
2D/3D

① 代号	类型	M 材质	S 表面处理	轴承
HQ-CFV	高品质型低中心方型	S45C	发黑	角接触轴承 5 级

产品特点：使用经预压调整后的 JIS 5 级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

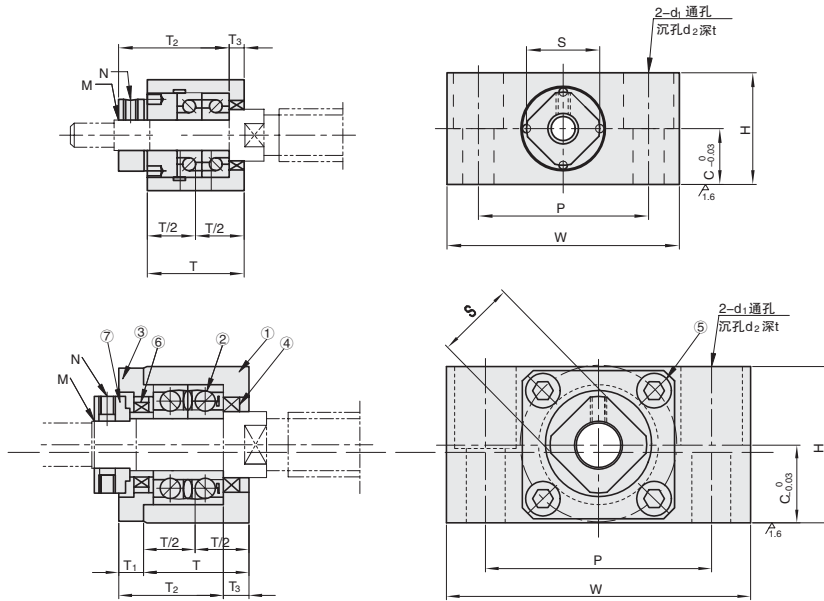

订购编号示例

① 代号	-	② 规格
HQ-CFV	-	10

编号	名称	个数
1	轴承座本体	1
2	角接触轴承 5 级	1 对
3	轴承盖	1
4	油封 (Φ6 一个, Φ8 一个)	2
5	内六角紧定螺丝附铜片	2
6	间隔环	2
7	支座用螺母	1

① 代号	② 规格	d	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	P	d ₁	d ₂	t	N	M (细牙螺纹)	S	轴环厚度
HQ-CFV	6	6	20	6	22	3.5	42	22	11	30	5.5	9.5	12	M3	M6×0.75	12	5.5
	8	8	23		26	4	52	28	14	38	6.6	11	15		M8×1.0	14	
	10	10	24		29.5	6	70	36	18	52	9	14	19		M10×1.0	16	
	12	12			36	5	80	41	21	60	11	17	21		M12×1.0	19	
	15	15	25		36	5	80	41	21	60	11	17	21		M15×1.0	22	10
20	20	42	10	50	10	95	56	28	75			29	M4	M20×1.0	30	11	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询