
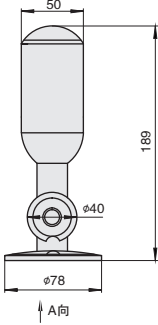





■单层警示灯




①代号	类型	灯罩
LEC	单层警示灯	尼龙66



 A向

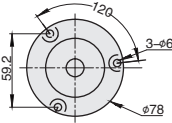



视角标准：第一视角





订购编号示例

①代号 - ②颜色层数 - ③功能 - ④接线方式

LEC - 1 - F - E

型号		安装方式	③功能	④接线方式	颜色顺序	额定电压	灯罩直径
①代号	②颜色层数						
LEC	1层	可折式	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	E: 电源直接输入式(共正) N: 电源直接输入式(共负)	R Y G (红黄绿)	DC 24V	50


 数量分类

小单	中大单	大单
数量 1-50	51-100	101~
交货期 通常	7工作日	现询


 数量

1-9	10~
价格 100%	现询


■高端设备专配警示灯





①代号	类型	灯体材料
LECF	单层三色警示灯	PC 铝合金金属

 

A向

 

 

 

视角标准：第一视角





订购编号示例

①代号 - ②颜色层数 - ③灯体长度 - ④功能

LECF - 1 - L160 - F

型号		③灯体长度	④功能	安装方式	颜色顺序	额定电压	接线方式
①代号	②颜色层数						
LECF	1层	160 260	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	杆盘式	R Y G (红黄绿)	DC 24V	电源直接输入型 (共正/共负通用)

 数量分类

小单	中大单	大单
数量 1-50	51-100	101~
交货期 通常	7工作日	现询

 数量

1-9	10~
价格 100%	现询

G4 LED灯