


■ 一体式LED照明灯

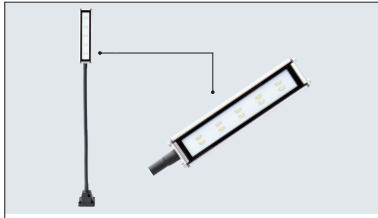

性能参数	
防护等级	IP67
环境温度	-25~55°C
寿命	50000h

①代号	类型
LEDH	一体式

视角标准：第一视角



①代号 - ②规格 - ③输入电压
LEDH - 300 - E

型号		H	③输入电压	功率(W)	光通量Lm	色温	外置线长
①代号	②规格						
LEDH	300	29	E (AC/DC 24V) N (AC 220V)	6	600	6000~6500K正白	1500mm




数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

■ 三防型工业照明灯

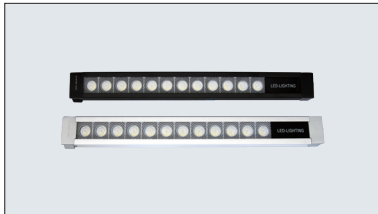

性能参数	
发光效率	85Lm/W
显色指数	>80
发光角度	35°
防护等级	IP67
工作温度	-20~45°C
灯具寿命	50000h

①代号	类型	外壳颜色
LEDJ	三防型工业照明灯	黑色
LEDU		银色

视角标准：第一视角



①代号 - ②总长
LEDJ - 280

型号		电压(V)	安装孔距(mm)	功率(W)	光通量(Lm)	外置线长
①代号	②总长					
LEDJ LEDU	280	DC 24V	255~265	8	680	550mm
	380		355~365	12	1020	
	480		455~465	16	1275	
	580		555~565	18	1530	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询