


 


①代号 LEDK	类型 防爆型工业照明灯
--------------------	----------------

性能参数	
电子控制器	Driver驱动器
保护等级	I 或 II
防护等级	IP67
管径	直径45mm
显色指数	>80
工作环境温度	-25°C ~ +55°C
寿命	50000h

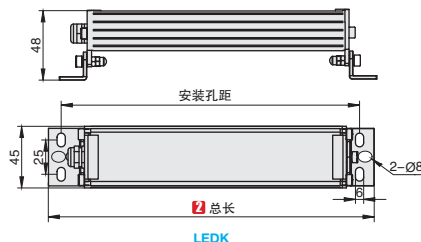

注: 安装孔距存在误差: 约灯体总长的1%。



视角标准: 第一视角



①代号 - ②总长 - ③电压
LEDK - 228 - E

型号		③输入电压	功率(W)	光通量(Lm)	色温	安装孔距	外置线长
①代号	②总长						
LEDK	228	E (AC/DC 24V) N (AC 220V)	5	500	6000K~6500K正白	208	1500mm
	313		10	1000		293	
	435		12	1200		415	
	610		18	1800		590	
	801		24	2400		781	
	1026		30	3000		1006	



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询

