
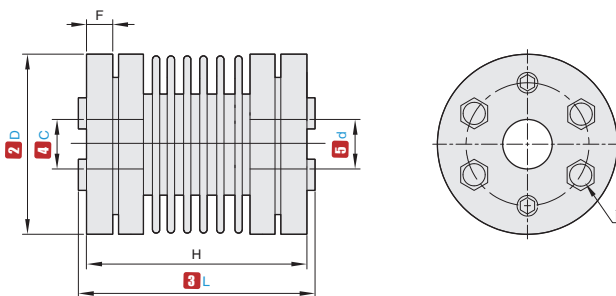


★ 产品特点：零回转间隙，适用于正反转，具有良好的耐磨性、腐蚀性、耐油性和电气绝缘性。



CAD
2D 3D

①代号 CPRGZ	主体M材质 SUS304 不锈钢	S表面处理 抛光处理
--------------	---------------------	---------------



△c和d开口加工前的公差为H8。 CPRGZ

配套螺钉M

视角标准：第一视角

①代号
CPRGZ

- ②D
65

- ③L
92

- ④c
c14

- ⑤d
d16

订购编号示例

①代号	②D	③L	④c⑤d 可选范围														H	F	M	拧紧扭矩 N·m
			10	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	35				
CPRGZ	55	75															65	4	M5	7
	65	92															82	5	M5	7
	82	107															95	7	M6	12

①代号	②D	③L	额定扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
							径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	
CPRGZ	55	75	30	6000	2.8x10 ⁻⁸	3.5x10 ⁴			0~0.6	390
	65	92	60	5000	4.5x10 ⁻⁸	6.8x10 ⁴	0.02	2	780	
	82	107	120	4600	1.1x10 ⁻⁸	1.2x10 ⁵			0~0.8	1200

△以上参数由最大孔径测得。

交货期

15

天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单
数量	1-20	21以上
交货期	15工作日	现询

△遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

		
滚珠丝杠 详情见官网	平键 P2134~2137	单轴驱动器 详情见官网