



■ 闭孔发泡型(天然橡胶)

 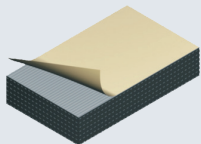


- ★ 特点: 单面带胶, 不可拉伸。裁剪大小时会破坏上面的孔, 这使得密封条最多能吸收5%的水。
 存储时间为半年, 存储环境: 干燥, 阴凉地方, 防止胶水失效。
 天然橡胶抗压能力强。

①代号	类型	M材质	颜色	使用温度
P-SPBKPI	闭孔发泡型	NR	黑色	-30~70°

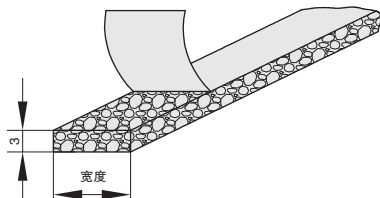

P-SPBKPI



视角标准: 第一视角



订购编号示例

①代号 - ②宽度 - ③L
 P-SPBKPI - 10 - L1

型号	②宽度	③L长度(m) 最小单位1m	整卷包装 (米/卷)
①代号	10	1~	10m/卷
P-SPBKPI	20		



交货期

数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	现询