


模架用钢球导套



GEDBNU(粘接型)

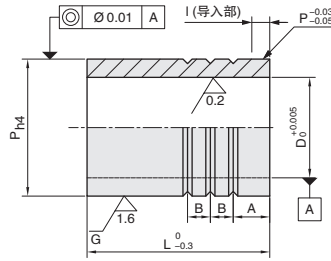

材料: GCr15
硬度: 58HRC~ 视角标准: 第一视角

F6 模具零件



1代号 - 2Q - 3L
GEDBNU - Q20 - L60

型式		3L	
1型号	2Q		
GEDBNU	20	50	60
	22	50	60
	25		60 80
	28		60 80 100
	32		80 100
	38		80 100
	45		100 120
	50		100 120
	60		100 120



交货期

3天发货


数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
交货期	1-30	30~
	通常	另行报价

▲常州·东莞发货。
▲部分产品8天发货, 请以实际报价为准。

PD 适用导柱直径		GEDBNU				
D	P_{H4}	D	P_{H4}	I	A	B
20	+0.020	26	37			
22	+0.015	28	40	0	4	6
25		31	45	-0.007		
28	+0.025	36	50		5	7
32	+0.020	40	55			
38	+0.030	48	64	0		
45	+0.025	55	74	-0.008		
50	+0.035	60	83	0	6	10
60	+0.030	70	95	-0.0010		



GEDJNU(粘接型)

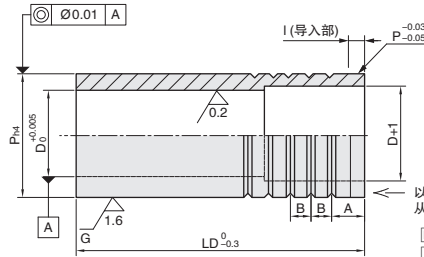

以1mm为单位
从这一方向切断

材料: GCr15
硬度: 58HRC~ 视角标准: 第一视角



1代号 - 2Q - 3L
GEDJNU - Q20 - L100

D	P_{H4}	I	A	B	有效滑动长度l	型式		LD 指定单位 1mm
						1型号	2Q	
26	37						20	
28	40	0	4	12	60		22	61~120
31	45	-0.007			80		25	81~120
36	50						28	
40	55			10×5个			32	101~150
48	64	0			100		38	101~180
55	74	-0.008		10×6个			45	121~180
60	83	0			120		50	
70	95	-0.0010		10×8个			60	121~200



交货期

3天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
交货期	1-30	30~
	通常	另行报价

▲常州·东莞发货。
▲部分产品8天发货, 请以实际报价为准。