


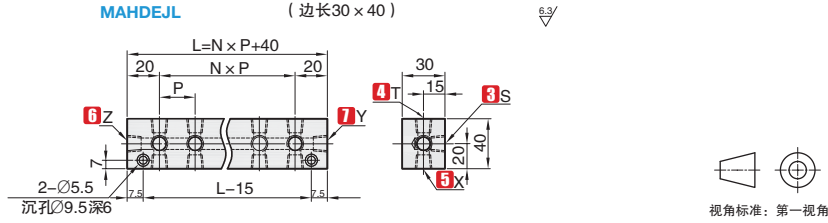

按图定制

1 代号	边长	M 材质	S 表面处理	最高使用压力
MAHDEJL	30×40	铝合金	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下

⚠ 由于批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。



1 代号 - 2 侧面孔数K - 3 S - 4 T - 5 X - 6 Z - 7 Y
 MAHDEJL - K2 - S1 - T2 - X1N - Z5 - Y2N

1 代号	2 侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择					间距 P	N	螺孔数
		3 S	4 T	5 X	6 Z	7 Y			
MAHDEJL (30×40)	1						30	0	5
	2							1	8
	3			1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)				2	11
	4			1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4)				3	14
	5							4	17
	6							5	20

⚠ 侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

螺纹尺寸	M5	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4
紧固扭矩 N·m (Kgf·cm)	0.5~1 (5~10)	4~6 (40~60)	7~9 (70~90)	10~13 (100~130)	20~23 (200~230)	30~35 (300~350)

⚠ 推荐紧固扭矩(如果紧固时超过推荐的紧固扭矩, 则可能会导致螺纹部损坏, 造成外螺纹相互干扰。)