

高扭矩橡胶带

S2M 型

成本
经济型产品

交期缩短

大批量
订购
bulk order


■ S2M 型



型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-S2M	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点：应用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

▲注：使用温度 -20~80℃。

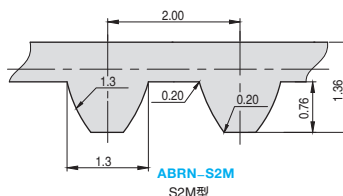

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
ABRN	-	S2M	040	-	116

ABRN-S2M (齿距: 2mm)

① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	S2M	040 (4mm)	116	116	58
			118	118	59
			122	122	61
			124	124	62
			126	126	63
			152	152	76
			164	164	82
			172	172	86
			180	180	90
			186	186	93
		060 (6mm)	190	190	95
			200	200	100
			204	204	102
			210	210	105
			214	214	107
			234	234	117
			236	236	118
			266	266	133
			280	280	140
			290	290	145
		100 (10mm)	300	300	150
			330	330	165
			360	360	180
			380	380	190
			400	400	200
			520	520	260
			560	560	280
			572	572	286
		630	630	315	
		984	984	492	

G5
手柄/手轮
门组件