

D1  
拖链

★ 产品特点：舌榫结构，高稳定性，中等内高。




RoHS REACH




① 代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEM34L	一般用 高品质· 34系列	34	内外径打开	桥式	改性增强 尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB
DEN34L				封闭式				
DEP34W				封闭式				

- ▲ 实际安装高度:  $HF=H+40\text{mm}$
- ▲ 内高=34 mm, 节距=56 mm/链节, 每米链节数=18节, 拖链长度= $S/2 + K$
- ▲ C型槽和扎线板默认安装位置: A1
- ▲ 示例: DEM34L-50-R63-N20-JE34E

架空应用-短行程

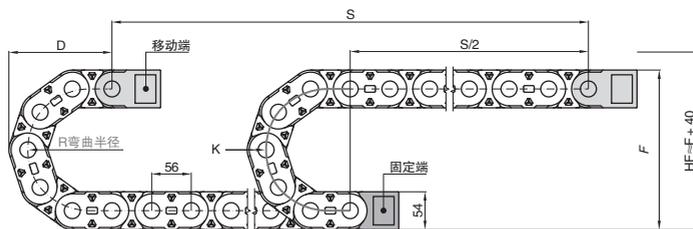

滑行应用-长行程

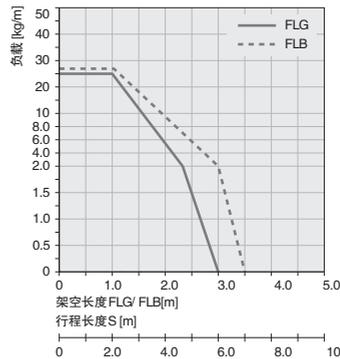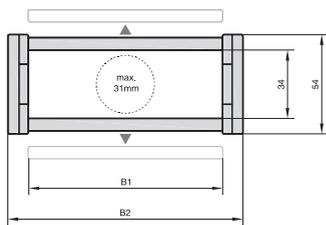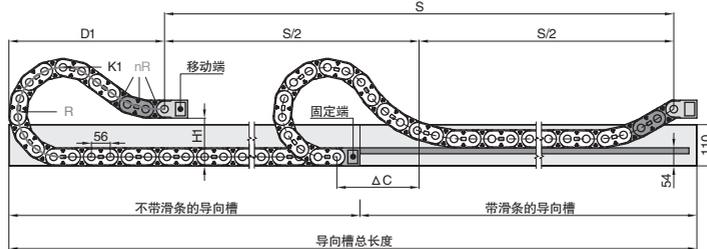

① 代号 - ② 内宽B1 - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头  
DEM34L - 50 - R150 - N20 - JE34E



① 代号 - ② 内宽B1 - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头 - ⑥ 分隔片 - ⑦ C型槽 - ⑧ 扎线板 - ⑨ 安装方式  
DEM34L - 50 - R150 - N20 - JE34E - DEF34GB-50 - DEC34C-55 - DEZ34Z-7 - A1