


★ 产品特点：舌榫结构，高稳定性，中等内高。






① 代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEQ44L	一般用 高品质型· 44系列	44	内外径打开	桥式	改性增强 尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB
DER44L				封闭式				
DES44W				封闭式				

- ▲ 实际安装高度: $HF=H+40\text{mm}$
- ▲ 内高=44 mm, 节距=67 mm/链节, 每米链节数=15节, 拖链长度= $S/2 + K$
- ▲ C型槽和扎线板默认安装位置: A1
- ▲ 明确安装位置, 请添加A1,A2,A3或A4.
- ▲ 示例: DEQ44L-50-R75-N20-JE44E

架空应用-短行程

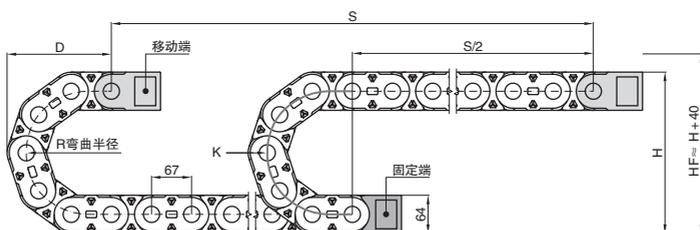

滑行应用-长行程

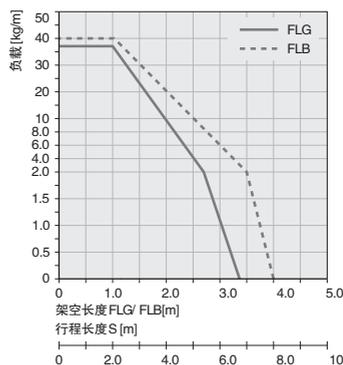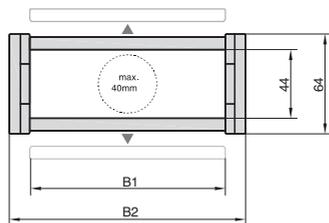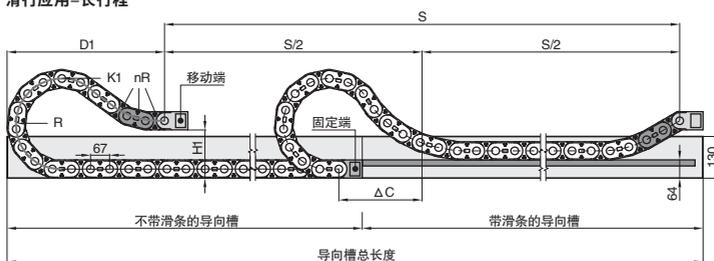

拖链

① 代号 - ② 内宽B1 - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头
DEQ44L - 50 - R150 - N20 - JE44E



拖链及附件

① 代号 - ② 内宽B1 - ③ 弯曲半径R - ④ 链节数N - ⑤ 接头 - ⑥ 分隔片 - ⑦ C型槽 - ⑧ 扎线板 - ⑨ 安装方式
DEQ44L - 50 - R150 - N20 - JE44E - DEF44GB-75 - DEC44C-55 - DEZ44Z-5 - A1