

铝塑滑动轴承

标准型



■标准型


NEW
新产品



①代号	类型		[M] 材质		[S] 表面处理	使用温度
			固定座	滑动膜	固定座	
RHLPF	标准型	圆法兰型	铝合金	工程塑料	阳极氧化	-50°C ~90°C
RHLPK		方法兰型				

产品特点: 自润滑, 免维护, 低噪音, 适用于污垢或灰尘环境; 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。

▲配套固定座直径公差: H7; 轴径公差: h6-h9(仅供参考)。

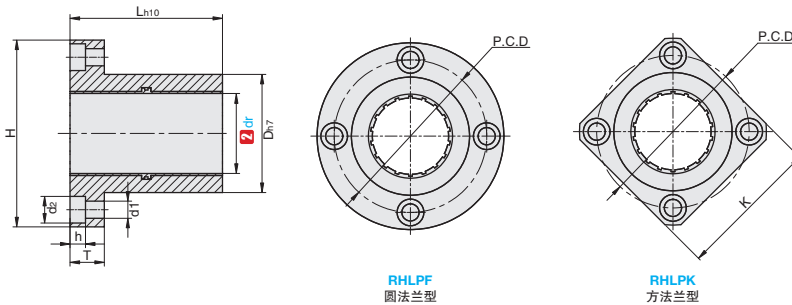

订购编号示例

①代号	-	② dr
RHLPF	-	d6

①代号	内径		D	P.C.D	H	L	T	h	d ₁	d ₂	K	动载荷 F max(N)	静载荷 F max(N)	重量 (g)
	② dr	公差										P=5MPa	P=35MPa	
RHLPF 圆法兰型	6	+0.068 +0.020	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6.0	23	525	3675	15
	8	+0.083 +0.025	16	24	32	25						960	6720	
	10	+0.088 +0.030	19	29	39	29	9	4.1	4.5	7.5	30	725	5075	34
	12		22	32	42	32					32	960	6720	43
	16		26	36	46	36					35	1440	10080	54
RHLPK 方法兰型	20	+0.091	32	43	54	45	11	5.1	5.5	9.0	42	2250	15750	91
	25	+0.030	40	51	62	58					50	3625	25375	154
	30	+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11.0	60	5100	35700	266
	40	+0.115 +0.040	62	80	98	80	18	8.1	9.0	14.0	75	8000	56000	555
	50	+0.130 +0.050	75	94	112	100					88	12500	87500	852

B2
无油衬套



交货期
5 工作日



优惠价
1~4 100%
5~ 现询