 



★ 产品特点：底座为圆盘冲压件，适用于输送机械设备；底座带四个定位小孔，提高设备承载力。

## 喇叭固定调节型·带定位孔型



①代号	底盘		螺杆	
	②材质	③材质	④表面处理	
SFBNWL	45#	45#	镀镍	

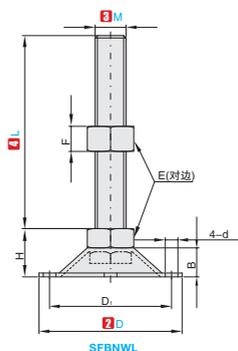

视角标准：第一视角



①代号 - ②底径 - ③螺纹直径 - ④螺纹长度  
SFBNWL - D74 - M12 - L100

①代号	主要尺寸									承载(kg)	参考重量(kg/pcs)
	②D	③M	④L	E	D <sub>1</sub>	H	B	F	d		
钢 SFBNWL	74	M12	50	19		23		10		400	0.18
			100							700	0.21
			150							800	0.24
		M16	50	24	63	25	15	13	6.5	400	0.19
			100							700	0.32
			150							800	0.22
	M20	50	30			28		16		800	0.22
		100								700	0.35
		150								800	0.52

▲ 承载与参考重量仅供参考。



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价