

微型直线导轨

标准·不锈钢·短型

大批量
订购
bulk order


NEW
新产品

CAD
2D/3D



按图定制

①代号	类型	精度	预压	滑块数	导轨固定方式	滑块固定方式	H 硬度	M 材质
GMSDN	组合件	普通级	无预压	1	上锁式	上锁式	56HRC ~	不锈钢
GMSD2N				2				
GMSDNH	组合件	高精度	轻预压	1				
GMSD2NH				2				

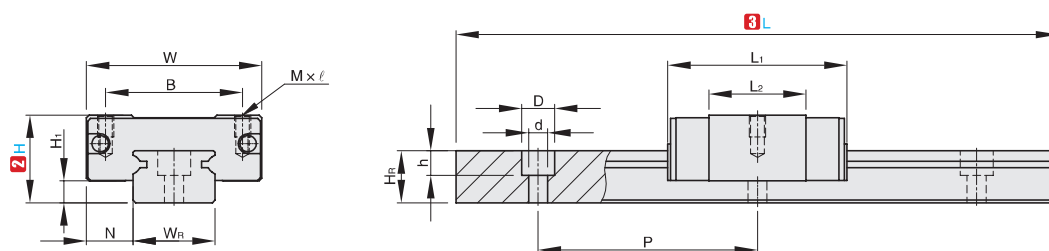

订购编号示例

①代号	-	② H	-	③ L	-	④ 追加代号
GMSDN	-	H8	-	L200	-	
GMSD2N	-	H8	-	L500	-	Z2

型号		③ L	H ₁	N	滑块尺寸				
①代号	② H				W	B	L ₂	L ₁	M×ℓ
GMSDN	8	50~1000	1.5	5	17	12	9.6	19.6	M2×2.5
GMSDNH	10		2.2	5.5	20	15	11.9	22.9	M3×3
GMSD2N	13		3	7.5	27	20	13	27	M3×3.5
GMSD2NH	16		4	8.5	32	25	17.7	32.7	M3×4


型号		滑轨尺寸							基本 动额定负载 C(kN)	基本 静额定负载 Co(kN)	重量	
①代号	② H	W _R	H _R	D	h	d	P	固定螺栓尺寸			滑块 (kg)	滑轨 (kg/m)
GMSDN	8	7	4.7	4.2	2.3	2.4	15	M2×6	0.79	1.27	0.008	0.19
GMSDNH	10	9	5.5	6	3.5	3.5	20	M3×8	1.16	1.68	0.015	0.31
GMSD2N	13	12	7.5	6	4.5	3.5	25	M3×8	1.63	2.38	0.025	0.61
GMSD2NH	16	15	9.5	6	4.5	3.5	40	M3×10	3.08	4.23	0.05	1.02

▲ 轨道安装孔端距参考技术信息【安装孔端距】P331 参数表“微型导轨 - 标准型”。



追加加工	④ 追加代码	描述
组合件 滑块数增加	Z2~Z8	在单个滑块的产品上 增加 2~8 滑块，并安装在导轨上。 例：GMSD-H8-L1000-Z4 1000 长的导轨上组装 5 件滑块
互换件 滑块数增加	ZB2~ZB8	在单个滑块的产品上 增加 2~8 滑块，并单独包装。 例：GMSD-H8-L1000-ZB4 1000 长的导轨上组装 1 件滑块，另外 4 件滑块单独包装。

 ▲ 互换件滑块仅普通精度无预压
▲ 滑块只允许单滑块产品追加



② H	容许静力矩		
	M _R KN-m	M _P KN-m	M _Y KN-m
8	4.6	1.9	1.6
10	7.9	3.1	2.6
13	14.8	5.2	4.4
16	32.6	12.3	10.3



1-20	21~
5 工作日	现询



1-9	10~
100%	另行报价

分类
目录



返回
主目录



B3
及直
配线
导轨