


法兰型轴承座组件

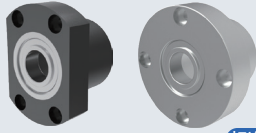


★ 产品特点：形状简洁，价格低廉。挡圈防止轴承脱落，便于操作。



标准加工
按图定制

① 代号			④ 材质		⑤ 表面处理	
圆型	方型	对边切割型	轴承	固定座	固定座	
HAFBGRZ	HAFBGTZ	HAFBGCZ	钢	一般结构用钢	固定座	
HAFEGRZ	HAFEGTZ	HAFEGCZ			四氧化三铁保护膜	
HAFGCRZ	HAFGCTZ	HAFGCZ			无电解镀锌	
HAFGGRZ	HAFGGTZ	HAFGGCZ		铝合金	本色阳极氧化	
HAFNGRZ	HAFNGTZ	HAFNGCZ			不锈钢	-

▲ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀锌表面处理、铝合金材质产品和不锈钢材质产品。
 ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
 ▲ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

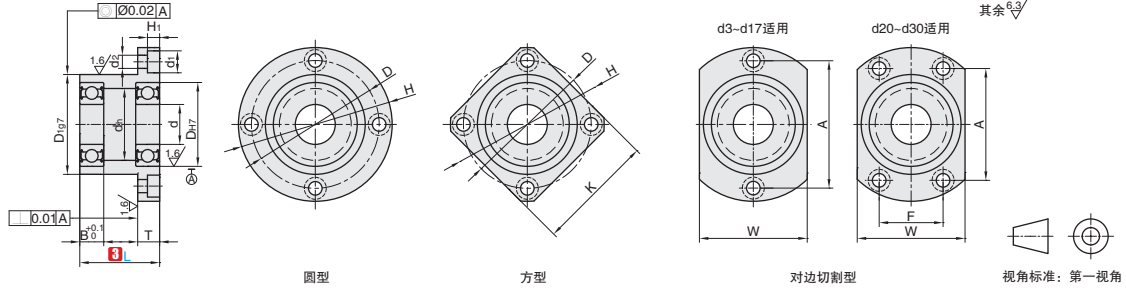

① 代号 - ② 轴承型号 - ③ 长度L
 HAFBGRZ - 6800ZZ - L30

C3 轴承座组件

① 代号	② 轴承型号	③ 长度L	d	D ₁₇	H7公差	D ₁₉	g7公差	H	d _h	T	B	D	K	A	W	F	d ₁	H ₁	d ₂	
(圆型) HAFBGRZ HAFEGRZ HAFGCRZ HAFGGRZ HAFNGRZ	623ZZ	20 30	3	10	+0.015 0	14	-0.006 -0.024	33 9	7	7	4	24	27	24	16		6.5	3.1	3.5	
	624ZZ	20 30	4	13		17		35 9			5	26	28	26	18					
	605ZZ	20 30	5	14	+0.018 0	18		36 10			5	26	30	26	20					
	625ZZ	25 30		16		20		38 12			5	28	31	28	22					
	606ZZ	20 35	6	17		21	-0.007 -0.028	39 13			6	29	32	29	23			8	4.1	4.5
	626ZZ	25 35		19	+0.021 0	24		41 15			6	31	34	31	25					
	678ZZ	20 30	8	12	+0.018 0	16	-0.006 -0.024	34 10				3.5	25	27	25	18		6.5	3.1	3.5
	698ZZ	25 35		19		24		41 15				6	31	34	31	25				
	608ZZ	25 35		22	+0.021 0	27		45 18				7	35	36	35	29				
	628ZZ	25 35		24		30		47 20				8	37	37	37	32				
	6700ZZ	20 30	10	15	+0.018 0	19	-0.007 -0.028	37 12				4	27	30	27	22				
	6800ZZ	20 30		19		24		41 15		8		5	31	34	31	25				
	6900ZZ	25 40		22	+0.021 0	27		45 19				6	35	36	35	29				
	6000ZZ	25 40		26		32	-0.009 -0.034	50 22				8	40	39	40	34	-			
	6200ZZ	30 40		30		36		54 24			9	44	42	44	38			8	4.1	4.5
	6701ZZ	20 30	12	18	+0.018 0	23	-0.007 -0.028	40 15				4	30	31	30	25				
	6801ZZ	25 35		21		26		44 17				5	34	35	34	29				
	6901ZZ	25 40		24	+0.021 0	30		48 21				6	38	38	38	31				
	6001ZZ	25 40		28		34		52 24				8	42	40	42	36				
	6201ZZ	30 40		32	+0.025 0	38	-0.009 -0.034	56 26				10	46	43	46	40				
	6702ZZ	25 35	15	21		26	-0.007 -0.028	44 18				4	34	35	34	29				
	6802ZZ	25 35		24	+0.021 0	30		47 20				5	37	37	37	32				
	6902ZZ	25 50		28		35		57 25				7	45	45	45	37				
	6002ZZ	30 50		32	+0.025 0	38		60 28				9	48	46	48	40			9.5	5.1
6202ZZ	35 50		35		42		64 29				11	52	49	52	44					
6803ZZ	30 40	17	26	+0.021 0	32		50 22				5	40	39	40	34			8	4.1	4.5
6903ZZ	30 40		30		36		60 27		10		7	48	46	48	38			9.5	5.1	5.5
6003ZZ	35 50		35	+0.025 0	42	-0.009 -0.034	66 31				10	54	50	54	44					
6203ZZ	40 50		40		48		72 34				12	60	54	60	50			8	4.1	4.5
6704ZZ	30 40	20	27		33		51 23				4	41	39	32	25					
6804ZZ	35 50		32		38		60 28				7	48	46	48	40			9.5	5.1	5.5
6904ZZ	35 50		37		45		69 34				9	56	54	51	47	24				
6004ZZ	40 50		42		50		77 36				12	64	59	56	54	32				
6204ZZ	45 50		47	+0.025 0	54	-0.010 -0.040	81 40		11		14	68	62	59	58	34		11	6.1	6.6
6805ZZ	35 50	25	37		45	-0.009 -0.034	69 34				7	56	54	51	47	24				
6905ZZ	35 50		42		50		77 36				9	64	59	56	54	32				
6005ZZ	40 60		47		54		88 41				12	72	67	63	58	36				
6205ZZ	45 60		52	+0.030 0	60	-0.010 -0.040	94 45				15	78	72	68	64	39		14	8.1	9
6806ZZ	35 50	30	42		50	-0.009 -0.034	77 36				7	64	59	56	54	32		11	6.1	6.6
6906ZZ	35 50		47	+0.025 0	54		88 41		13		9	72	67	63	58	36		14	8.1	9
6006ZZ	40 60		55		62		96 48				13	80	73	70	66	40				
6206ZZ	50 60		62		70	-0.009 -0.034	104 55				16	88	79	77	74	44		11	6.1	6.6
6007ZZ	50 60		62		70		104 55			14	88	79	75	74	44					
6207ZZ	60 80	35	72	+0.030 0	84	-0.012 -0.047	126 64		20		17	105	95	92	88	51	17.5	11	11	
6008ZZ	60 70		78		84	-0.010 -0.040	114 60		13		15	96	86	80	82	54	14	8.1	9	
6208ZZ	60 80	40	80		92		134 74				18	113	102	98	96	56				
6010ZZ	70		80		92		134 74		20		16	113	-	98	96	56				
6210ZZ	90		90	+0.035 0	106	-0.012 -0.047	147 83				20	126	-	104	110	72	17.5	11	11	

▲ 无挡圈型轴承有脱落的可能，重新安装后可正常使用。
 ▲ 爱安特不承诺轴承的品牌。