

# ZVRM系列

AIRBEST

## 止回阀



通用

### 特点

- ◇ 避免吸盘未吸附到工件对整个真空系统的影响
- ◇ 在同一个真空系统中，可重复抓取不同尺寸的工件
- ◇ 弹簧式止回阀，工件吸取过程中翻转不会脱落



### 型号规格

## ZVRM 07 - M5M

①      ②      ③

① 产品系列	② 溢流口直径	③ 发生器侧连接规格
ZVRM	03 - $\phi$ 0.3mm 05 - $\phi$ 0.5mm 07 - $\phi$ 0.7mm 10 - $\phi$ 1.0mm	M5M - M5 $\times$ 0.8外螺纹 G1M - G1/8外螺纹

### 选型规格

型号/连接规格 M5M	G1M
ZVRM03-M5M	-
ZVRM05-M5M	ZVRM05-G1M
ZVRM07-M5M	ZVRM07-G1M
-	ZVRM10-G1M


### 性能参数

型号	溢流孔直径 mm	阀芯动作时 有效截面积 mm <sup>2</sup>	阀芯未动作时 有效截面积 mm <sup>2</sup>	使用流体	最高压力 使用范围 kPa	过滤精度 $\mu$ m	最低动作流量 NL/min	单重 g
ZVRM03-M5M	0.3	0.07	1.64	空气	-100~0	40	2	6
ZVRM05-M5M	0.5	0.19	1.76	空气	-100~0	40	4	6
ZVRM07-M5M	0.7	0.38	1.95	空气	-100~0	40	5.5	6
ZVRM05-G1M	0.5	0.19	1.76	空气	-100~0	40	5	22
ZVRM07-G1M	0.7	0.38	2.64	空气	-100~0	40	8	22
ZVRM10-G1M	1.0	0.78	3.04	空气	-100~0	40	16	22

# ZVRM系列

## 止回阀

### 尺寸规格 (mm)

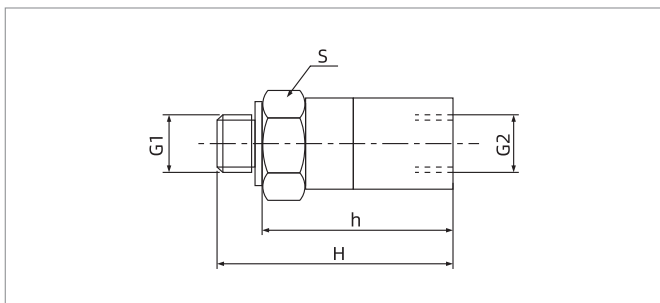

ZVRM

型号/尺寸	H	h	G1	G2	S
ZVRM03-M5M	20	16	M5×0.8深3.5	M5×0.8深6	8
ZVRM05-M5M	20	16	M5×0.8深3.5	M5×0.8深6	8
ZVRM07-M5M	20	16	M5×0.8深3.5	M5×0.8深6	8
ZVRM05-G1M	28.5	23	G1/8深5	G1/8深8.5	13
ZVRM07-G1M	28.5	23	G1/8深5	G1/8深8.5	13
ZVRM10-G1M	28.5	23	G1/8深5	G1/8深8.5	13

真空附件

ZFA

ZFE

ZFD

ZFB

ZFL

ZFP

ZVAB

ZVAC

ZVAA

ZVEA

ZVR

**ZVRM**

ZVCM

ZVD

ZVS

ZVT

ZPDT

ZPDE

ZPMR

ZSA