

SAN系列 尖嘴式吸盘

AIRBEST



3C电子



真空吸盘

特点

- ◇ 独特的尖嘴式吸盘设计
- ◇ 吸盘直径非常小
- ◇ 特殊的防静电材质

优势

- ◇ 可实现小型工件的快速抓取
- ◇ 适用于产品安装位置受限的场合，属于一种微型吸盘




应用

- ◇ 适合搬运小型电子元器件，金属薄片
- ◇ 适用于搬运体积小、重量轻的工件
- ◇ 特殊的防静电材质适用于3C电子行业

结构

- ◇ 分体式结构设计，可单独更换易损件

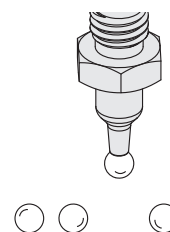

型号规格


SAN 1.1 N - M5M

① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SAN	0.8 - ϕ 0.8mm	N - 丁腈橡胶	空白 - 单独吸盘 M5M - M5×0.8外螺纹
	1.1 - ϕ 1.1mm	WS - 白色硅橡胶	
		CN - 导电丁腈橡胶	
		CS - 导电硅橡胶	


◇ 吸盘最小包装:10pcs

尺寸规格 (mm)

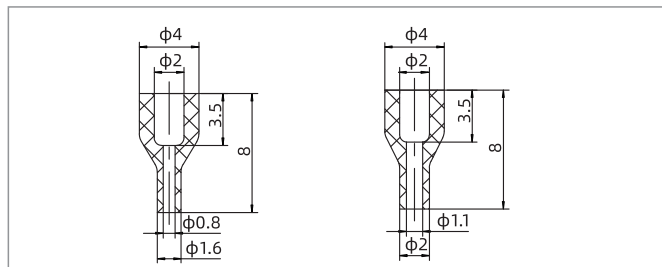

SAN0.8

SAN1.1

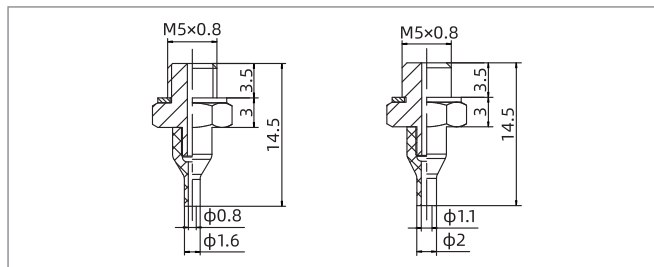

SAN0.8□-M5M

SAN1.1□-M5M

◇ 注：尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

配件选型规格

名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M5M-SAN1.1	SAN0.8、1.1

SZ

SP3

SUF

SAN

SAO

SOFA

STP

SFT

SFA

SBT

SBL

SBLP

SBS

SFP

SBP

SXP

SGP

SBOF

STC

SFF

SOB

SOE

SOG

SFM

SOM

SBF

SDM

SFU

SFK

SHT

SDL

SFG

SFGT

SFD

SB

SBA

SF

SU

SP2F

SPA

SPD

SPF

SPC

SPJ

SPU

SH

SHB

SBB

SOP

SNP