


# SPA系列

## 真空吸盘+缓冲支杆

### 产品结构

- ◇ 产品由替换吸盘(3)和吸盘缓冲支杆组成
- ◇ 吸盘连接位置为插入式接头
- ◇ 真空口垂直方向(1)为外螺纹螺母固定安装
- ◇ 真空口水平方向(2)为外螺纹螺母固定安装

在同一系列中，替换吸盘和缓冲支杆可以根据要求组合

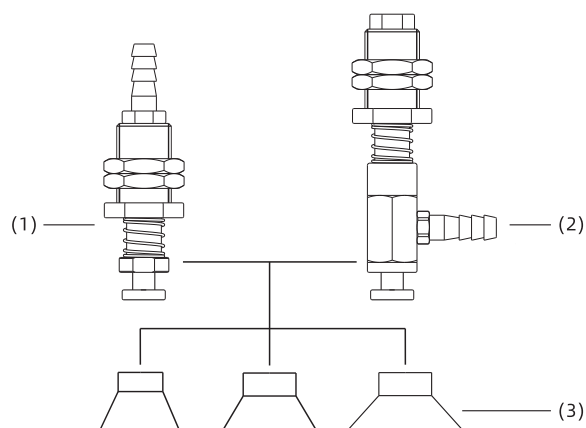

### 型号规格

SPA10AN - F E 10 LB6 - M11

①                      ②   ③   ④                      ⑤                      ⑥

① 吸盘型号	② 缓冲支杆系列	③ 缓冲形式	④ 缓冲行程	⑤ 真空口连接规格	⑥ 安装规格
SPA10AN	F - PSPF系列	E - 外置弹簧	4    6	B6 - 垂直方向, 宝塔接头φ6软管	M11 - M11×1
	缓冲支杆		10   15	LB6 - 水平方向, 宝塔接头φ6软管	M14 - M14×1


### 选型规格

型号	真空口方向 垂直方向 - 宝塔接头		水平方向 - 宝塔接头	
	①	②	③	④
SPA10A□	SPA10A□-FE4B6-M11	SPA10A□-FE10B6-M11	SPA10A□-FE4LB6-M11	SPA10A□-FE10LB6-M11
SPA10B□	SPA10B□-FE4B6-M11	SPA10B□-FE10B6-M11	SPA10B□-FE4LB6-M11	SPA10B□-FE10LB6-M11
SPA15A□	SPA15A□-FE4B6-M11	SPA15A□-FE10B6-M11	SPA15A□-FE4LB6-M11	SPA15A□-FE10LB6-M11
SPA15B□	SPA15B□-FE4B6-M11	SPA15B□-FE10B6-M11	SPA15B□-FE4LB6-M11	SPA15B□-FE10LB6-M11
SPA15D□	SPA15D□-FE4B6-M11	SPA15D□-FE10B6-M11	SPA15D□-FE4LB6-M11	SPA15D□-FE10LB6-M11
SPA20A□	SPA20A□-FE4B6-M11	SPA20A□-FE10B6-M11	SPA20A□-FE4LB6-M11	SPA20A□-FE10LB6-M11
SPA20B□	SPA20B□-FE4B6-M11	SPA20B□-FE10B6-M11	SPA20B□-FE4LB6-M11	SPA20B□-FE10LB6-M11
SPA25A□	SPA25A□-FE6B6-M14	SPA25A□-FE15B6-M14	SPA25A□-FE6LB6-M14	SPA25A□-FE15LB6-M14
SPA30A□	SPA30A□-FE6B6-M14	SPA30A□-FE15B6-M14	SPA30A□-FE6LB6-M14	SPA30A□-FE15LB6-M14
SPA30B□	SPA30B□-FE6B6-M14	SPA30B□-FE15B6-M14	SPA30B□-FE6LB6-M14	SPA30B□-FE15LB6-M14
SPA40A□	SPA40A□-FE6B6-M14	SPA40A□-FE15B6-M14	SPA40A□-FE6LB6-M14	SPA40A□-FE15LB6-M14
SPA50A□	SPA50A□-FE6B6-M14	SPA50A□-FE15B6-M14	SPA50A□-FE6LB6-M14	SPA50A□-FE15LB6-M14


# SPA系列

## 真空吸盘+缓冲支杆


### 尺寸规格 (mm)

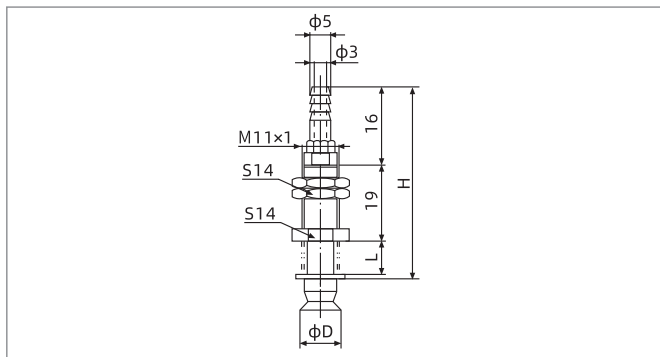


SPA10-20 垂直方向 - 宝塔接头

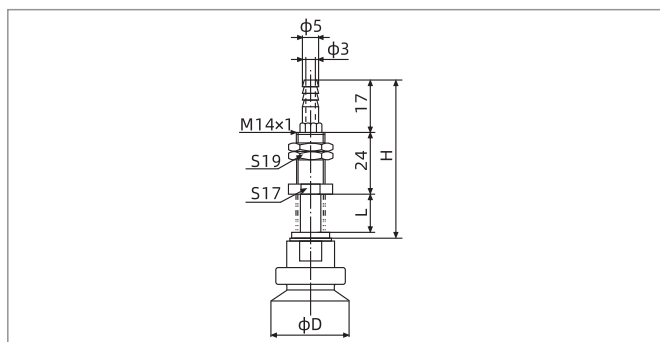

SPA25-50 垂直方向 - 宝塔接头

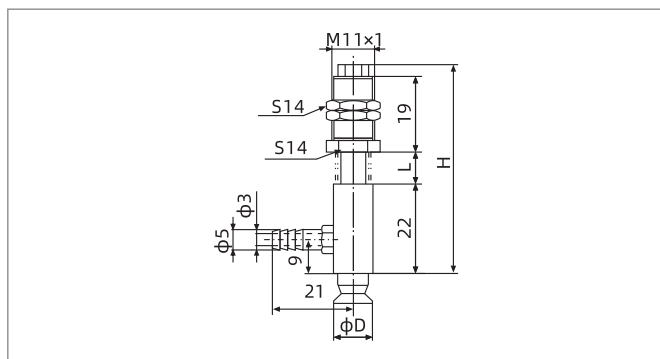

SPA10-20 水平方向 - 宝塔接头

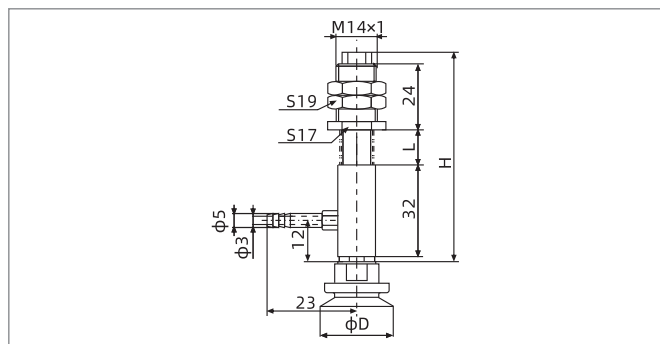

SPA25-50 水平方向 - 宝塔接头

型号/尺寸	D	H	L	行程
SPA10□□-FE4B6-M11	10	46	8	4
SPA10□□-FE10B6-M11	10	58	20	10
SPA15□□-FE4B6-M11	15	46	8	4
SPA15□□-FE10B6-M11	15	58	20	10
SPA20□□-FE4B6-M11	20	46	8	4
SPA20□□-FE10B6-M11	20	58	20	10

型号/尺寸	D	H	L	行程
SPA25□□-FE6B6-M14	25	57	13	6
SPA25□□-FE15B6-M14	25	74	30	15
SPA30□□-FE6B6-M14	30	57	13	6
SPA30□□-FE15B6-M14	30	74	30	15
SPA40□□-FE6B6-M14	40	57	13	6
SPA40□□-FE15B6-M14	40	74	30	15
SPA50□□-FE6B6-M14	50	57	13	6
SPA50□□-FE15B6-M14	50	74	30	15

型号/尺寸	D	H	L	行程
SPA10□□-FE4LB6-M11	10	52	8	4
SPA10□□-FE10LB6-M11	10	64	20	10
SPA15□□-FE4LB6-M11	15	52	8	4
SPA15□□-FE10LB6-M11	15	64	20	10
SPA20□□-FE4LB6-M11	20	52	8	4
SPA20□□-FE10LB6-M11	20	64	20	10

型号/尺寸	D	H	L	行程
SPA25□□-FE6LB6-M14	25	73	13	6
SPA25□□-FE15LB6-M14	25	90	30	15
SPA30□□-FE6LB6-M14	30	73	13	6
SPA30□□-FE15LB6-M14	30	90	30	15
SPA40□□-FE6LB6-M14	40	73	13	6
SPA40□□-FE15LB6-M14	40	90	30	15
SPA50□□-FE6LB6-M14	50	73	13	6
SPA50□□-FE15LB6-M14	50	90	30	15

SZ  
SP3  
SUF  
SAN  
SAO  
SOFA  
STP  
SFT  
SFA  
SBT  
SBL  
SBLP  
SBS  
SFP  
SBP  
SXP  
SGP  
SBOF  
STC  
SFF  
SOB  
SOF  
SOG  
SFM  
SOM  
SBF  
SDM  
SFU  
SFK  
SHT  
SDL  
SFG  
SFGT  
SFD  
SB  
SBA  
SF  
SU  
SP2F  
SPA  
SPD  
SPF  
SPC  
SPJ  
SPU  
SH  
SHB  
SBB  
SOP  
SNP