

SPF系列


真空吸盘+安装支杆

AIRBEST

产品结构

- ◇ 产品由替换吸盘和安装支杆组成
- ◇ 吸盘连接位置为插入式接头
- ◇ 真空口垂直方向宝塔接头和快插接头两种方式连接，安装采用外螺母固定安装
- ◇ 真空口水平方向宝塔接头连接，安装采用内螺纹固定安装

在同一系列中，替换吸盘和安装支杆可以根据要求组合

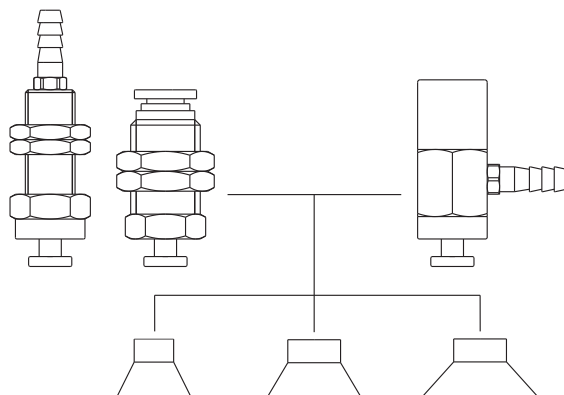

型号规格

SPF10N - L B6 - M4F

① ② ③ ④

① 吸盘型号	② 真空口方向	③ 接口类型	④ 安装规格	
SPF10N	空白 - 垂直方向	A4 - 快插接头φ4软管	M3F - M3×0.5内螺纹	M5M - M5×0.5外螺纹
	L - 水平方向	A6 - 快插接头φ6软管	M4F - M4×0.7内螺纹	M8M - M8×1外螺纹
		B4 - 宝塔接头φ4软管	M6F - M6×1内螺纹	M10M - M10×1外螺纹
		B6 - 宝塔接头φ6软管	M8F - M8×1.25内螺纹	M12M - M12×1外螺纹
		R1 - Rc1/8内螺纹	M16F - M16×2内螺纹	M14M - M14×1外螺纹
				M16M - M16×1.5外螺纹

◇ 吸盘规格请参考样本305页。

选型规格

型号	真空口方向 垂直方向 - 宝塔接头	垂直方向 - 快插接头	水平方向 - 宝塔接头
SPF2□	SPF2□-B4-M5M	-	SPF2□-LB4-M3F
SPF3.5□	SPF3.5□-B4-M5M	-	SPF3.5□-LB4-M3F
SPF5□	SPF5□-B6-M8M	SPF5□-A4-M12M	SPF5□-LB6-M4F
SPF6□	SPF6□-B6-M8M	SPF6□-A4-M12M	SPF6□-LB6-M4F
SPF8□	SPF8□-B6-M8M	SPF8□-A4-M12M	SPF8□-LB6-M4F
SPF10□	SPF10□-B6-M8M	SPF10□-A4-M12M	SPF10□-LB6-M4F
SPF15□	SPF15□-B6-M8M	SPF15□-A4-M12M	SPF15□-LB6-M4F
SPF20□	SPF20□-B6-M10M	SPF20□-A6-M14M	SPF20□-LB6-M4F
SPF25□	SPF25□-B6-M10M	SPF25□-A6-M14M	SPF25□-LB6-M6F
SPF30□	SPF30□-B6-M10M	SPF30□-A6-M14M	SPF30□-LB6-M6F
SPF35□	SPF35□-B6-M10M	SPF35□-A6-M14M	SPF35□-LB6-M6F
SPF40□	SPF40□-B6-M10M	SPF40□-A6-M14M	SPF40□-LB6-M6F
SPF50□	SPF50□-B6-M10M	SPF50□-A6-M14M	SPF50□-LB6-M6F


SPF系列

真空吸盘+安装支杆


选型规格

型号	真空口方向 垂直方向 - 宝塔接头	水平方向 - 宝塔接头
SPF60□	SPF60□-R1-M16M	SPF60□-LR1-M8F
SPF80□	SPF80□-R1-M16M	SPF80□-LR1-M8F
SPF95□	SPF95□-R1-M16M	SPF95□-LR1-M8F
SPF120□	-	SPF120□-LR1-M16F
SPF150□	-	SPF150□-LR1-M16F
SPF200□	-	SPF200□-LR1-M16F


尺寸规格 (mm)

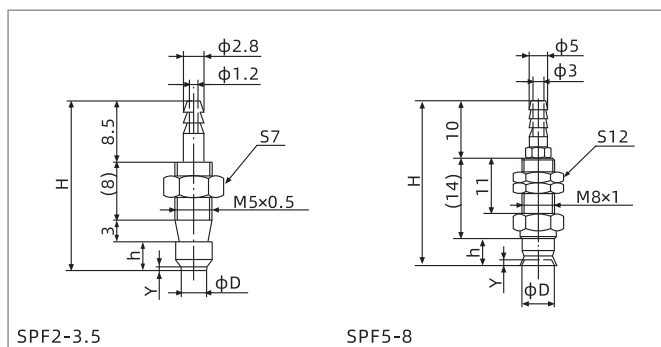

垂直方向 - 宝塔接头

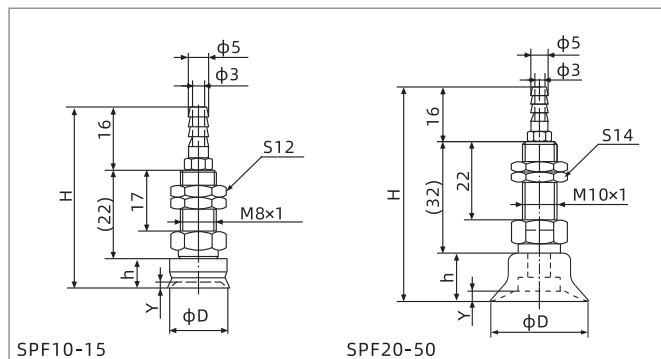

垂直方向 - 宝塔接头

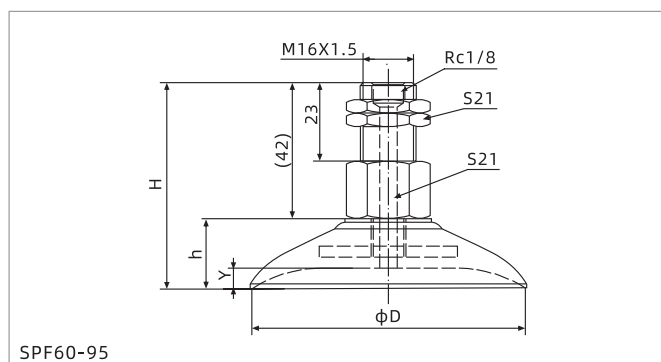

垂直方向 - 内螺纹连接

型号/尺寸	D	H	h	Y
SPF2□-B4-M5M	2	23.5	4	0.5
SPF3.5□-B4-M5M	3.5	23.5	4	0.5
SPF5□-B6-M8M	5	30.5	6.5	0.8
SPF6□-B6-M8M	6	30.5	6.5	0.8
SPF8□-B6-M8M	8	31	7	1.2

型号/尺寸	D	H	h	Y
SPF10□-B6-M8M	10	45.5	7.5	1.5
SPF15□-B6-M8M	15	46	8	1.9
SPF20□-B6-M10M	20	58	10	2.3
SPF25□-B6-M10M	25	62	14	3
SPF30□-B6-M10M	30	60	12	2
SPF35□-B6-M10M	35	62	14	3
SPF40□-B6-M10M	40	62	14	3.5
SPF50□-B6-M10M	50	63	15	4


型号/尺寸	D	H	h	Y
SPF60□-R1-M16M	60	58	16	5
SPF80□-R1-M16M	80	60	18	6
SPF95□-R1-M16M	95	60.5	18.5	6

- SZ
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOE
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF**
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP


SPF系列

真空吸盘+安装支杆


尺寸规格 (mm)

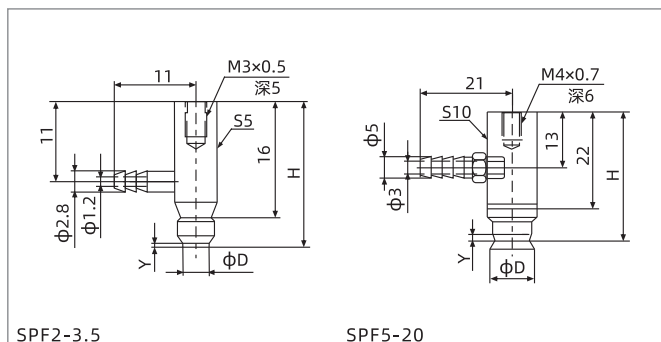


水平方向 - 宝塔接头

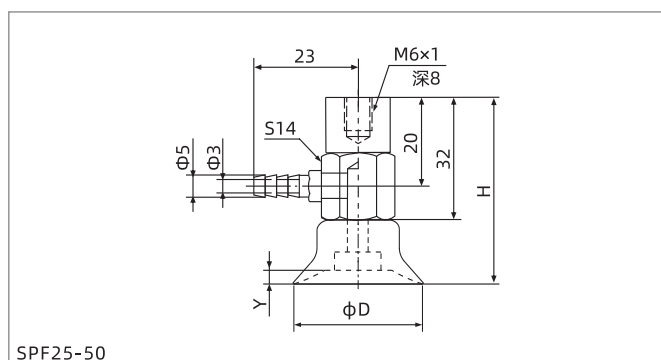

水平方向 - 宝塔接头

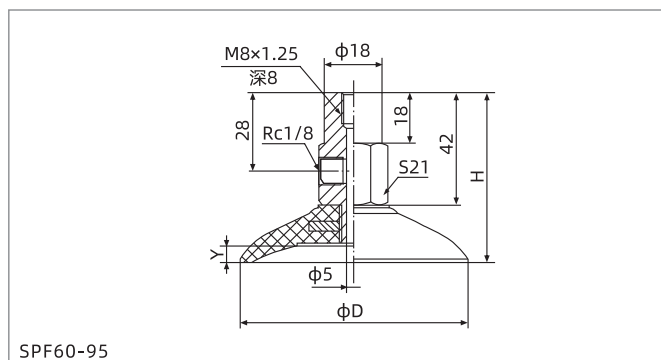

水平方向 - 内螺纹连接

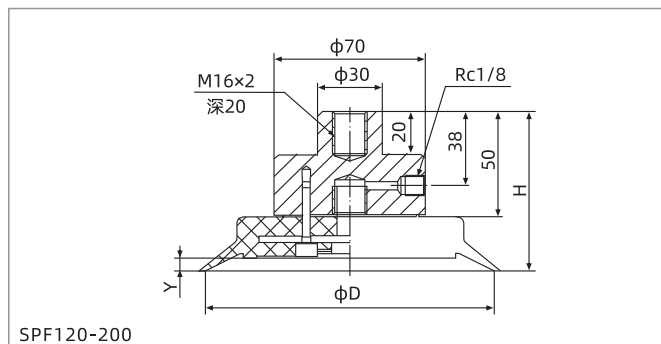

水平方向 - 内螺纹连接

型号/尺寸	D	H	Y
SPF2□-LB4-M3F	2	20	0.5
SPF3.5□-LB4-M3F	3.5	20	0.5
SPF5□-LB6-M4F	5	28.5	0.8
SPF6□-LB6-M4F	6	28.5	0.8
SPF8□-LB6-M4F	8	29	1.2
SPF10□-LB6-M4F	10	29.5	1.5
SPF15□-LB6-M4F	15	30	1.9
SPF20□-LB6-M4F	20	32	2.3

型号/尺寸	D	H	Y
SPF25□-LB6-M6F	25	46	3
SPF30□-LB6-M6F	30	44	2
SPF35□-LB6-M6F	35	46	3
SPF40□-LB6-M6F	40	46	3.5
SPF50□-LB6-M6F	50	47	4


型号/尺寸	D	H	Y
SPF60□-LR1-M8F	60	58	5
SPF80□-LR1-M8F	80	58.5	6
SPF95□-LR1-M8F	95	59	6

型号/尺寸	D	H	Y
SPF120□-LR1-M16F	120	75.5	6
SPF150□-LR1-M16F	150	82.5	9
SPF200□-LR1-M16F	200	87.5	13


SPF系列

真空吸盘+安装支杆

尺寸规格 (mm)

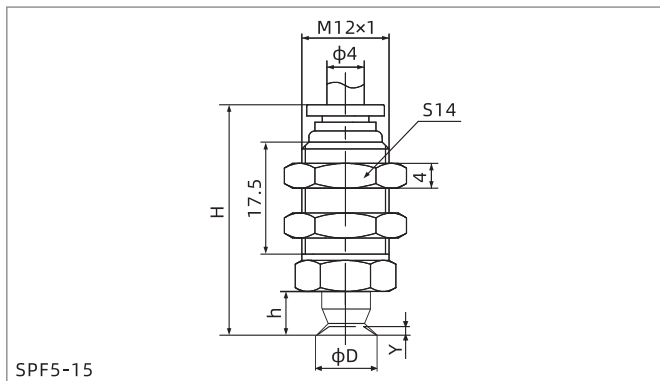

SPF5-15
垂直方向 - 快插接头

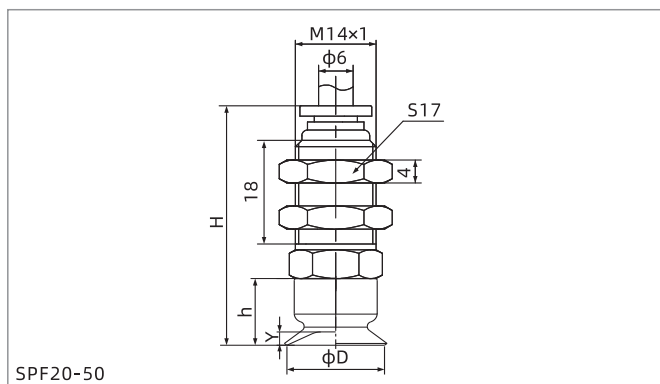

SPF20-50
垂直方向 - 快插接头

型号/尺寸	D	H	Y
SPF5□-A4-M12M	5	34	0.8
SPF6□-A4-M12M	6	34	0.8
SPF8□-A4-M12M	8	34.5	1.2
SPF10□-A4-M12M	10	35	1.5
SPF15□-A4-M12M	15	35.5	1.9

型号/尺寸	D	H	Y
SPF20□-A6-M14M	20	40	2.3
SPF25□-A6-M14M	25	44	3
SPF30□-A6-M14M	30	42	2
SPF35□-A6-M14M	35	44	3
SPF40□-A6-M14M	40	44	3.5
SPF50□-A6-M14M	50	45	4

- SZ
- SP3
- SUF
- SAN
- SAO
- SOFA
- STP
- SFT
- SFA
- SBT
- SBL
- SBLP
- SBS
- SFP
- SBP
- SXP
- SGP
- SBOF
- STC
- SFF
- SOB
- SOF
- SOG
- SFM
- SOM
- SBF
- SDM
- SFU
- SFK
- SHT
- SDL
- SFG
- SFGT
- SFD
- SB
- SBA
- SF
- SU
- SP2F
- SPA
- SPD
- SPF**
- SPC
- SPJ
- SPU
- SH
- SHB
- SBB
- SOP
- SNP