

Nr. 6203S4L-001

4-fach Spannstation

Grundkörper: Aluminium, eloxiert.
Wiederholgenauigkeit < 0,02 mm.



| Bestell-Nr. | Größe | Einzugs-/Verschlusskraft bis | Haltekraft* | Gewicht |
|-------------|-------|------------------------------|-------------|---------|
| | | [N] | [N] | [g] |
| 533034 | K02 | 4 x 235 | 4 x 6000 | 2400 |


Ausführung:

Pneumatische 4-fach Spannstation mit Luftpistolenventil zum schnellen Öffnen und Schließen mittels Luftpistole.

Die Spannstation hat seitlich zwei Spannnuten zum Befestigen auf dem Maschinentisch. Zusätzlich sind an der Unterseite Positioniernuten zum Ausrichten auf dem Maschinentisch eingebracht. Die Aufnahme für einen Spannbolzen in der Ausführung K20 ist ebenfalls vorhanden.

Hinweis:

* Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

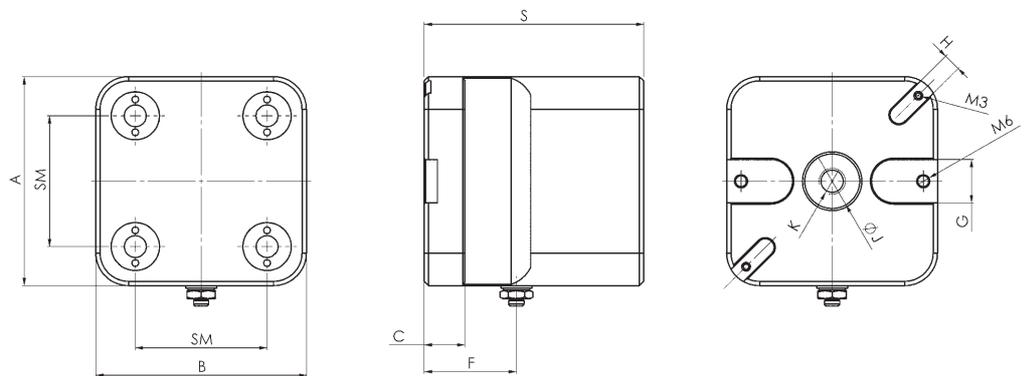

Maßtabelle:

| Bestell-Nr. | Größe | A | B | C | F | G | H | ØJ | K | S | SM |
|-------------|-------|----|----|----|----|----|---|----|-----|-----|----|
| 533034 | K02 | 96 | 96 | 15 | 42 | 20 | 8 | 25 | M12 | 100 | 60 |



Nr. 6203PS4-001

Wechselpalette

Hochfestes Aluminium, eloxiert.



| Bestell-Nr. | Größe | A | B | S | SM | Gewicht |
|-------------|-------|----|----|----|----|---------|
| | | | | | | [g] |
| 533059 | K02 | 98 | 98 | 20 | 60 | 530 |

Ausführung:

Wechselpalette für 4-fach Spannstation K02 mit 4 Spannbolzen.

Hinweis:

Auf Wunsch können Befestigungsbohrungen nach Ihren Vorgaben in die Wechselpalette eingebracht werden.

Auf Anfrage:

Weitere Abmessungen, Stichmaße sowie Anzahl der Spannbolzen-Bestückung.

