

Nr. 6370ZNR-20

Spannbolzen K20 für Fangschraube M12 mit reduziertem Passbund

Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.



NEU!



| Bestell-Nr. | Größe | ØDN | ØD1 | ØD2 | H | H1 | M | T | Gewicht [g] |
|-------------|-------|------|-----|-----|----|----|-----|---|-------------|
| 562761 | K20 | 32,0 | 24 | 12 | 28 | 23 | - | 5 | 110 |
| 562764 | K20 | 32,0 | 24 | 12 | 28 | 23 | - | 5 | 110 |
| 562766 | K20 | 31,8 | 24 | 12 | 28 | 23 | - | 5 | 110 |
| 303172 | K20 | 31,8 | - | - | - | - | M 8 | - | 110 |

Ausführung:


Best.-Nr. 562761: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 562764: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 562766: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 303172: Schutz-Spannbolzen

Anwendung:

Für Aufspannungen in einer Passbohrung mit reduziertem Durchmesser z. B. vor einer Wärmebehandlung eines Werkstückes. Nach anschließendem Ausspindeln der Bohrung ist der jeweilige Standard Spannbolzen verwendbar.

Auf Anfrage:

Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.

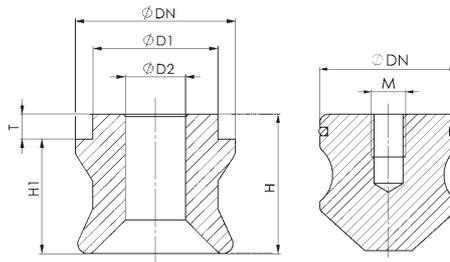

Nr. 6370ZN-20

Spannbolzen K20 mit Farbmarkierung für Fangschraube M12

Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.



| Bestell-Nr. | Größe | ØDN | ØD1 | ØD2 | H | H1 | T | Gewicht [g] |
|-------------|-------|------|-----|-----|----|----|---|-------------|
| 430322 | K20 | 32,0 | 25 | 12 | 28 | 23 | 5 | 110 |
| 430348 | K20 | 32,0 | 25 | 12 | 28 | 23 | 5 | 110 |

Ausführung:

Sehr verschleißfeste Oberflächenbeschichtung.

Best.-Nr. 430322: Nullpunkt-Spannbolzen „Gold“, Best.-Nr. 430348: Schwert-Spannbolzen „Schwarz“.

Anwendung:

Zur einfachen, visuellen Unterscheidung der verschiedenen Spannbolzen.

Hinweis:

Der Schwert-Spannbolzen hat eine zusätzliche Ausrichtungsbohrung, die optional für die einfache Montage verwendet werden kann.

Nr. 6370ZN-20

Spannbolzen K20 für Fangschraube M16

Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.



| Bestell-Nr. | Größe | ØDN | ØD1 | ØD2 | H | H1 | M | T | Gewicht [g] |
|-------------|-------|------|-----|-----|----|----|-----|---|-------------|
| 554939 | K20 | 32,0 | 25 | 16 | 28 | 23 | - | 5 | 85 |
| 554940 | K20 | 32,0 | 25 | 16 | 28 | 23 | - | 5 | 85 |
| 554941 | K20 | 31,8 | 25 | 16 | 28 | 23 | - | 5 | 85 |
| 303172 | K20 | 31,8 | - | - | - | - | M 8 | - | 110 |

Ausführung:

Best.-Nr. 554939: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 554940: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 554941: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 303172: Schutz-Spannbolzen

Hinweis:

Der Schwert-Spannbolzen hat eine zusätzliche Ausrichtungsbohrung, die optional für die einfache Montage verwendet werden kann.

Auf Anfrage:

Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.