

Nr. 6370ZNS-001

Fangschraube

Festigkeitsklasse 12.9.




Bestell-Nr.	Größe	Haltekraft [kN]	L	L1	M	SW	TORX	Gewicht [g]
306092	K 5	8,5	25	3,4	M6	5	-	10
554926	K 5	13,0	29	3,4	M8	-	T30	13
303578	K10	17,0	37	6,0	M8	6	-	25
554927	K10	25,0	41	6,0	M10	-	T45	32
559120	K20	25,0	54	9,0	M10	8	-	63
303222	K20	43,0	54	9,0	M12	8	-	70
554928	K20	55,0	63	9,5	M16	-	T60	125
303230	K40	75,0	69	10,0	M16	14	-	130
554929	K40	105,0	73	11,0	M18	-	T70	195

NEU!

Auf Anfrage:

Fangschrauben in verschiedenen Längen und Werkstoffen (z.B. EDELSTAHL).

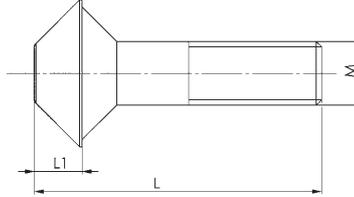

Nr. 6370ZNF-10

Spannbolzen K10 für Fangschraube M8 ohne Passbund

Gehärtet, für Spannmodule Größe K10.
Passend für Fangschraube 6370ZNSF.



NEU!

Bestell-Nr.	Größe	ØDN	ØD2	H	Gewicht [g]
562753	K10	22	8	16	30

Ausführung:

Best.-Nr. 562753: Nullpunkt-Spannbolzen

Anwendung:

Für Aufspannungen von Werkstücken in einer Gewindebohrung ohne Passbund.
Einsatz in Verbindung nur mit dem Baukastensystem.



Nr. 6370ZNF-20

Spannbolzen K20 für Fangschraube M12 ohne Passbund

Gehärtet, für Spannmodule Größe K20.
Passend für Fangschraube 6370ZNSF.



NEU!


Bestell-Nr.	Größe	ØDN	ØD2	H	Gewicht [g]
562767	K20	32	12	23	85

Ausführung:

Best.-Nr. 562767: Nullpunkt-Spannbolzen

Anwendung:

Für Aufspannungen von Werkstücken in einer Gewindebohrung ohne Passbund.
Einsatz in Verbindung nur mit dem Baukastensystem.

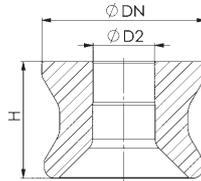

Nr. 6370ZNSF

Fangschraube


Festigkeitsklasse 12.9.
Passend für Spannbolzen ohne Passbund 6370ZNF.



Bestell-Nr.	Größe	Haltekraft [kN]	M	SW	L	L1	Gewicht [g]
562861	K10	17,0	M8	6	34	6	20
562862	K20	43,0	M12	8	47	9	61

Auf Anfrage:

Fangschrauben in verschiedenen Längen und Werkstoffen (z. B. EDELSTAHL).

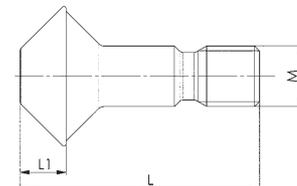

Technische Änderungen vorbehalten.